


EBF012



Y型分岐コネクタ

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

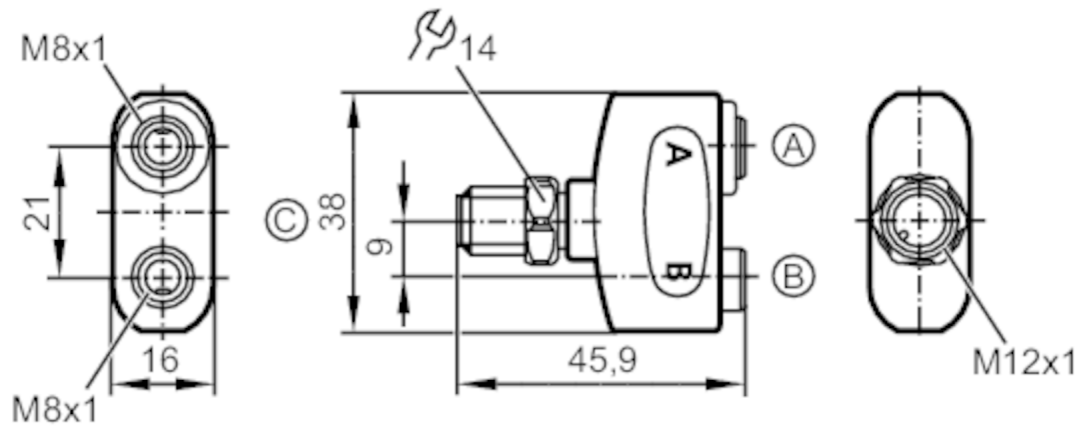

アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	AC < 50 / DC < 60, (cULus: AC 30 / DC 42)
保護クラス	III
最大負荷電流 (合計) [A]	3

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~80
使用周囲温度に関する注意	cULus: ...65 °C
保護構造	IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

試験 / 認証

UL規格認証	電源	Class 2
	ULファイルNo.	E191684

機械的仕様

重量 [g]	28.7
材質	外装: PA 灰, ハロゲンフリー, シーリング(パッキン): EPDM
ロックリング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)

備考

梱包数	1 個
-----	-----



Y型分岐コネクタ

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

電気接続

, PUR, 難燃性 (IEC 60332-2, UL:FT2)


電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm, 接続する機器の最大値にご注意ください。



電気接続

接続

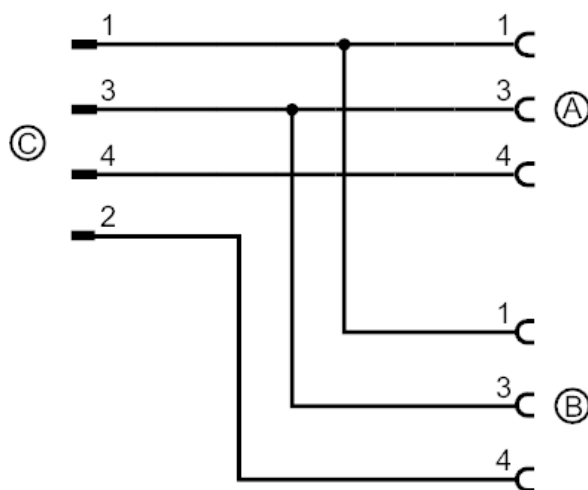

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M8, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm

