


EBT005



スプリッタボックス
ZDO8H050VAS000---KA

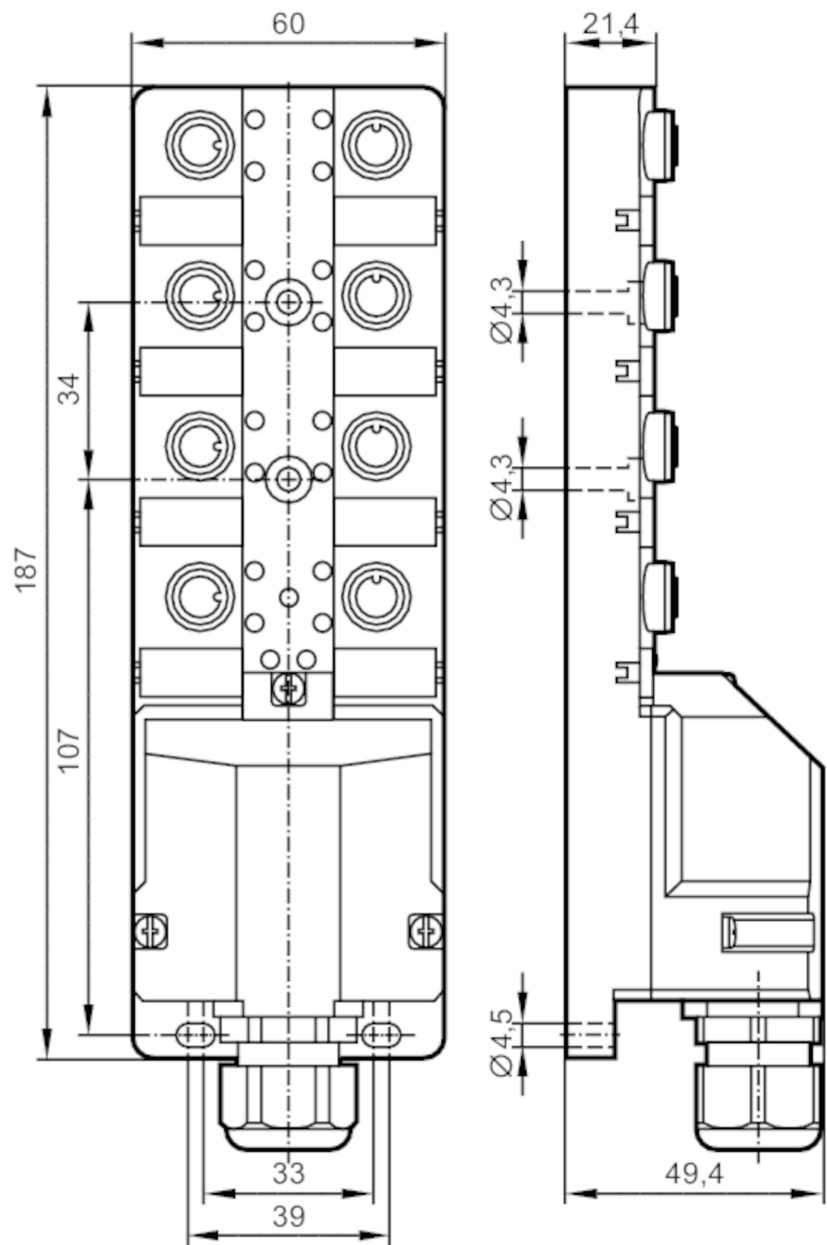

アプリケーション		
特長		シリコンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	2
最大負荷電流 (合計)	[A]	12, (～40 °C)
出力		
電氣仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80

EBT005



スプリッタボックス

ZDO8H050VAS000---KA

使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5~60
保護構造		IP 67

機械的仕様		
重量	[g]	404.5
外形寸法	[mm]	49.4 x 60 x 187
材質		外装: PBT-GF30
スプリッタボックスポート点数		8
接続		M12

アクセサリ		
付属品		カバーキャップ: 2
		ラベル: 10
		ケージクランプ用ツール

備考		
梱包数		1 個

電気接続 - スロット

コネクタ式: 8 x M12, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm

電気接続 - 接続

端子: 19 x , ケーブルグランド: PG11

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm



接続

