


EBT005



スプリッタボックス
ZDO8H050VAS000---KA

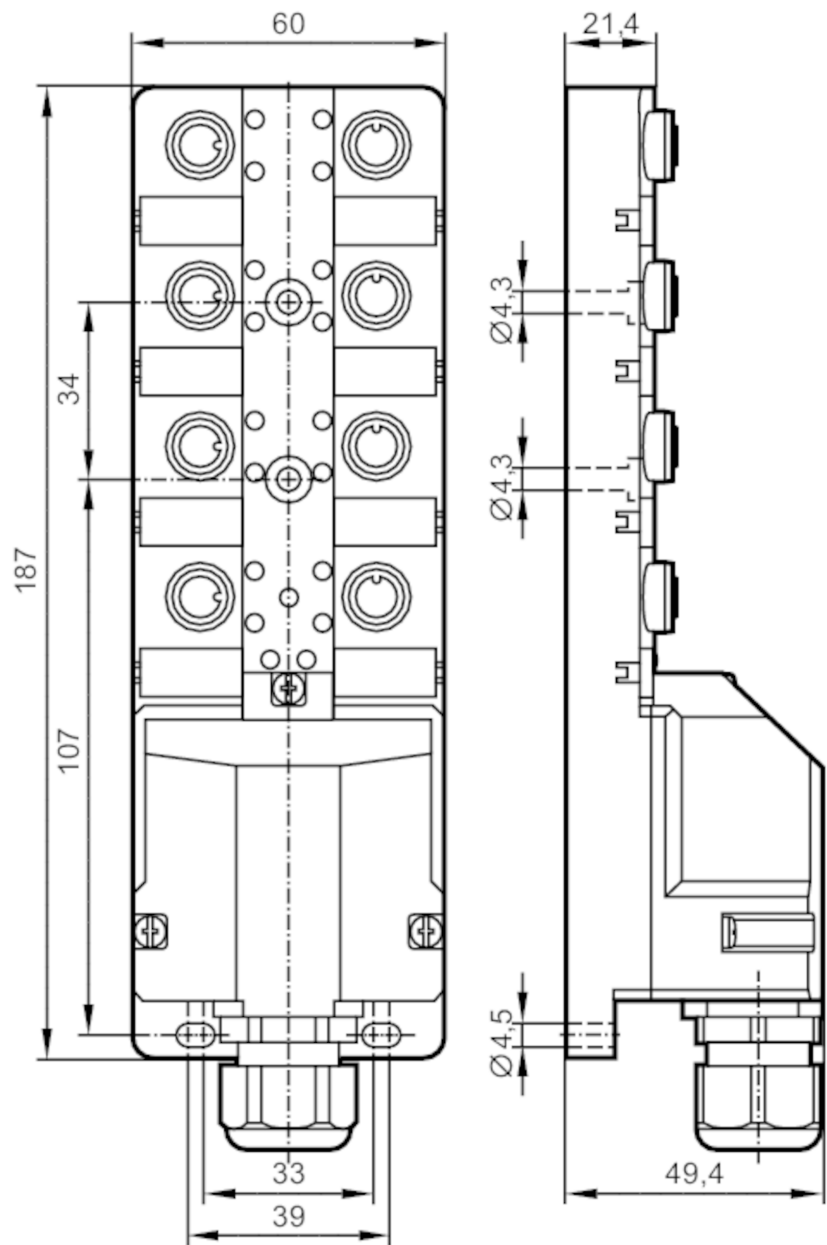

アプリケーション

特長	シリコンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	2
最大負荷電流 (合計)	[A]	12

出力


電氣仕様	PNP
------	-----

EBT005



スプリッタボックス

ZDO8H050VAS000---KA

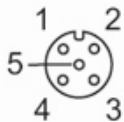使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
使用周囲温度（可動部）	[°C]	-5～60
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	404.5
外形寸法	[mm]	49.4 x 60 x 187
材質		真鍮 ニッケルメッキ, 外装: PBT-GF30
スプリッタボックスポート点数		8
接続		M12
アクセサリ		
付属品		カバーキャップ: 2
		ラベル: 10
		ケージクランプ用ツール
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - スロット		
コネクタ式: 8 x M12, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8～1.5 Nm		
電気接続 - 接続		
端子, 信号: 16 x 0.34～0.75 mm ² , ケーブルグランド: M20x1.5		
端子, 電源: 3 x 0.34～1.5 mm ²		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8～1.5 Nm		
		

接続

