




建機・特装車用プラグセット 芯線接続可能
BasicContact-Set/for CR0421

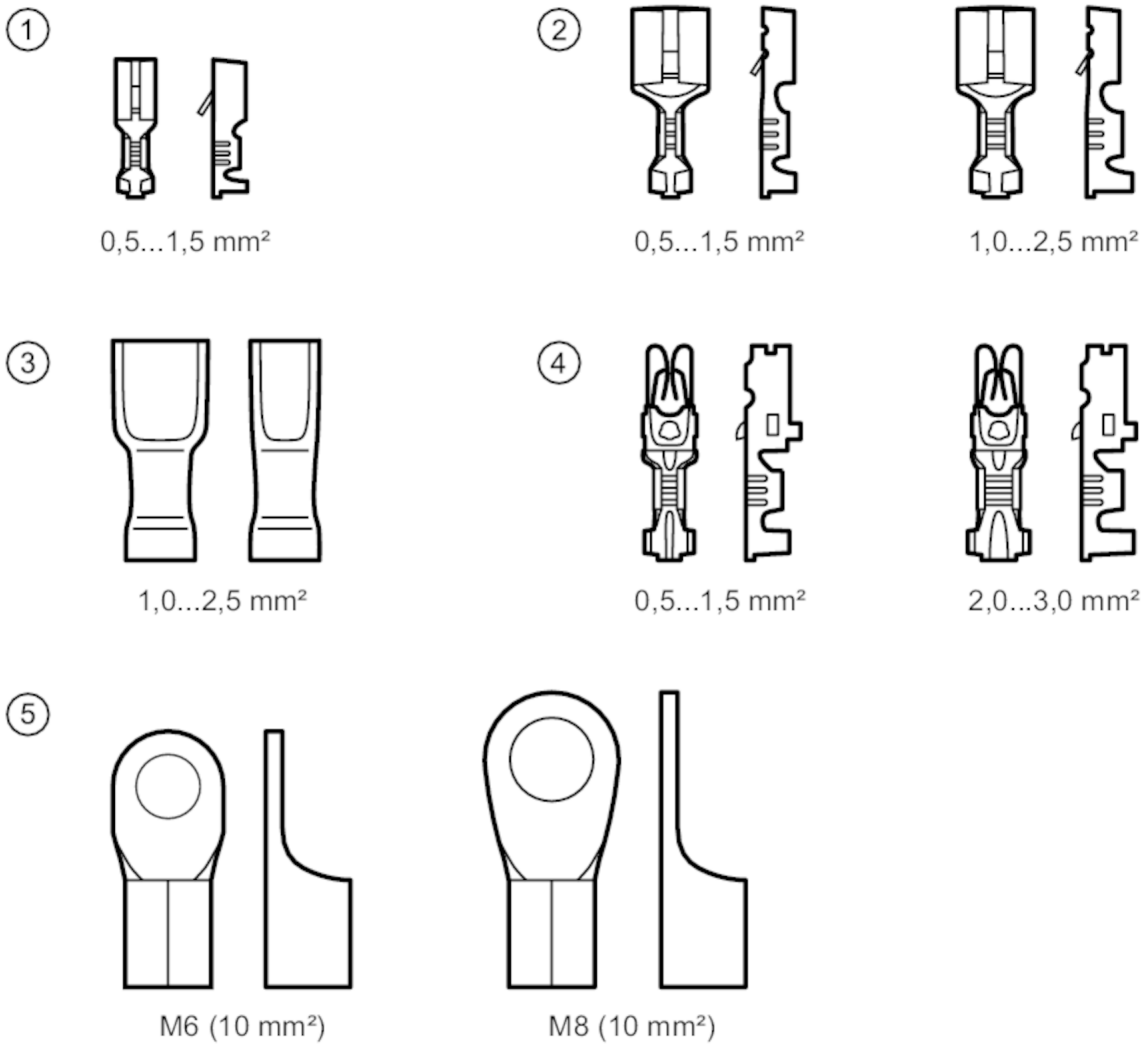

- 1 スペードコネクタ 2.8 x 0.8 mm
- 2 スペードコネクタ 6.3 x 0.8 mm
- 3 スペードコネクタ 6.3 x 0.8 mm 完全絶縁タイプ
- 4 自動車ヒューズホルダー用コネクタ
- 5 リング型端子

アプリケーション	
仕様	ベーシックリレー用，ベーシックリレー1台分全ての接点接続用, CR0421
機械的仕様	
重量	[g] 85.5
外形寸法	[mm] 134.5 x 50.6 x 210

EC0457



建機・特装車用プラグセット 芯線接続可能
BasicContact-Set/for CR0421

アクセサリ	
付属品	雌型ブレード端子リレー接続用: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	雌型ブレード端子リレー接続用: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	雌型ブレード端子リレー接続用: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), DIN 46340
	雌型ブレード端子電源分岐用: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), 完全絶縁タイプ DIN 46245
	自動車ヒューズホルダー用コンタクト: 6 x 0,5...1,5 mm ²
	自動車ヒューズホルダー用コンタクト: 4 x 2,0...3,0 mm ²
	リング型端子電源用: 1 x M6 (10 mm ²), DIN 46234
	リング型端子電源用: 1 x M8 (10 mm ²), DIN 46234
	ナット: 1 x M6, 亜鉛メッキ ISO 4032
	ナット: 1 x M8, 亜鉛メッキ ISO 4032
電気接続	
端子:	