




DC/DCコンバータ

R360/DC/DC-CONVERTER/10V

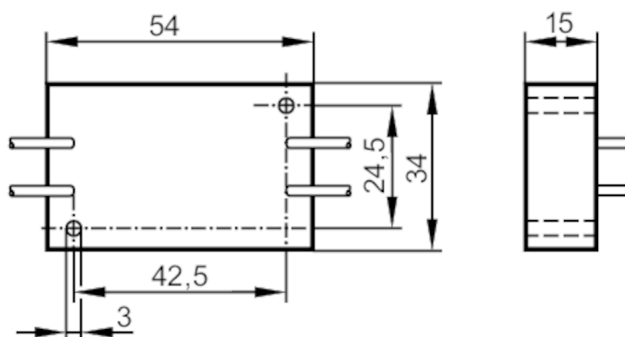

アプリケーション

仕様 ハウジングモジュール

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 18~36

出力

出力電圧 [V] 10

短絡保護

有

過負荷保護回路

有

精度 / 誤差

精度 $\pm 2\%$

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~71

保護構造

IP 67

機械的仕様

重量 [g] 71

外形寸法 [mm] 54 x 34 x 15

材質

外装: ポリアミド グラスファイバー強化 完全ポッティング成形

備考

梱包数 1 個

電気接続

ケーブル: 0.28 m,, 芯線終端をスリーブ処理

入力

赤 18~36 V
黒 GND

出力

黒 DC 10 V
青 GND