


EC2088



中間ケーブルバルブプラグ付き
R360/DANFOSS PVEH-F/M12

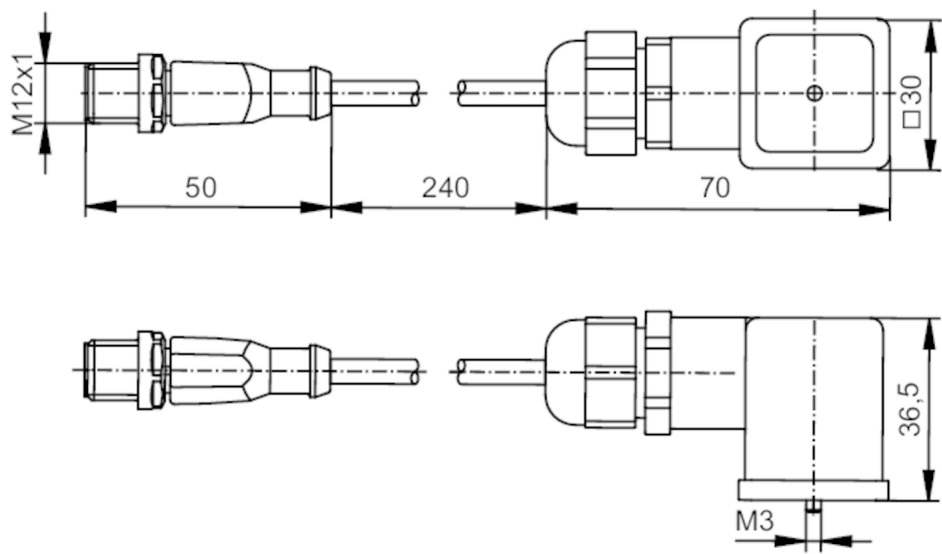

アプリケーション	
特長	ハロゲンフリー
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC/DC < 250
保護クラス	II
最大負荷電流 (合計)	[A] 4
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~90
使用周囲温度に関する注意	バルブプラグ: -30 ... 90 °C M12コネクタ: -25 ... 90 °C
保護構造	IP 65, (M12コネクタ: IP65, IP67, IP68, IP69K)
機械的仕様	
重量	[g] 82
外装材質	PA-GF, ハロゲンフリー / TPU, ハロゲンフリー
ロックリング材質	鋼鉄, 亜鉛メッキ / 真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材	NBR / CR
備考	
梱包数	1 個




中間ケーブルバルブプラグ付き

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA-GF, ハロゲンフリー, 黒, 締結部: 銅鉄, 亜鉛メッキ, シーリング(パッキン): NBR / CR, コンタクト: 真鍮, 締付トルク: 0.5~0.6 Nm

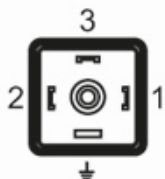


- | | |
|----|-----------|
| 1. | DC 24 V |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT |
| | FE |

電気接続 - ケーブル

ケーブル: 0.24 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続

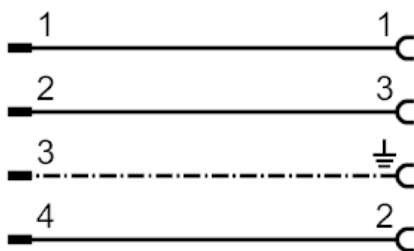

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, ハロゲンフリー, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | DC 24 V |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |