


EC2098



カバーキャップ
R360/PROTECTIVE CAP M12 10p

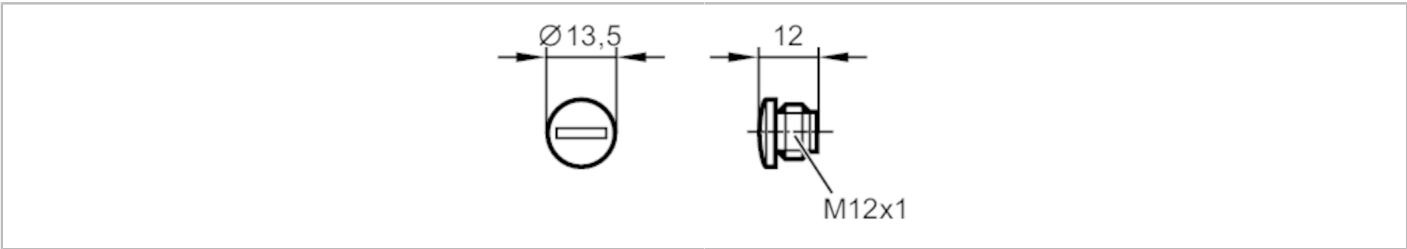

アプリケーション		
仕様		メタル製コンパクトモジュールの M12ソケット用
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30～85
機械的仕様		
重量	[g]	10.8
外形寸法	[mm]	12 x 13.5 x 13.5
ねじ規格		M12 x 1
材質		PA 黒
締付トルク	[Nm]	0.8
備考		
梱包数		10 個