




Y型接続ケーブル

Cable/Plug&Play/M12/0.6m

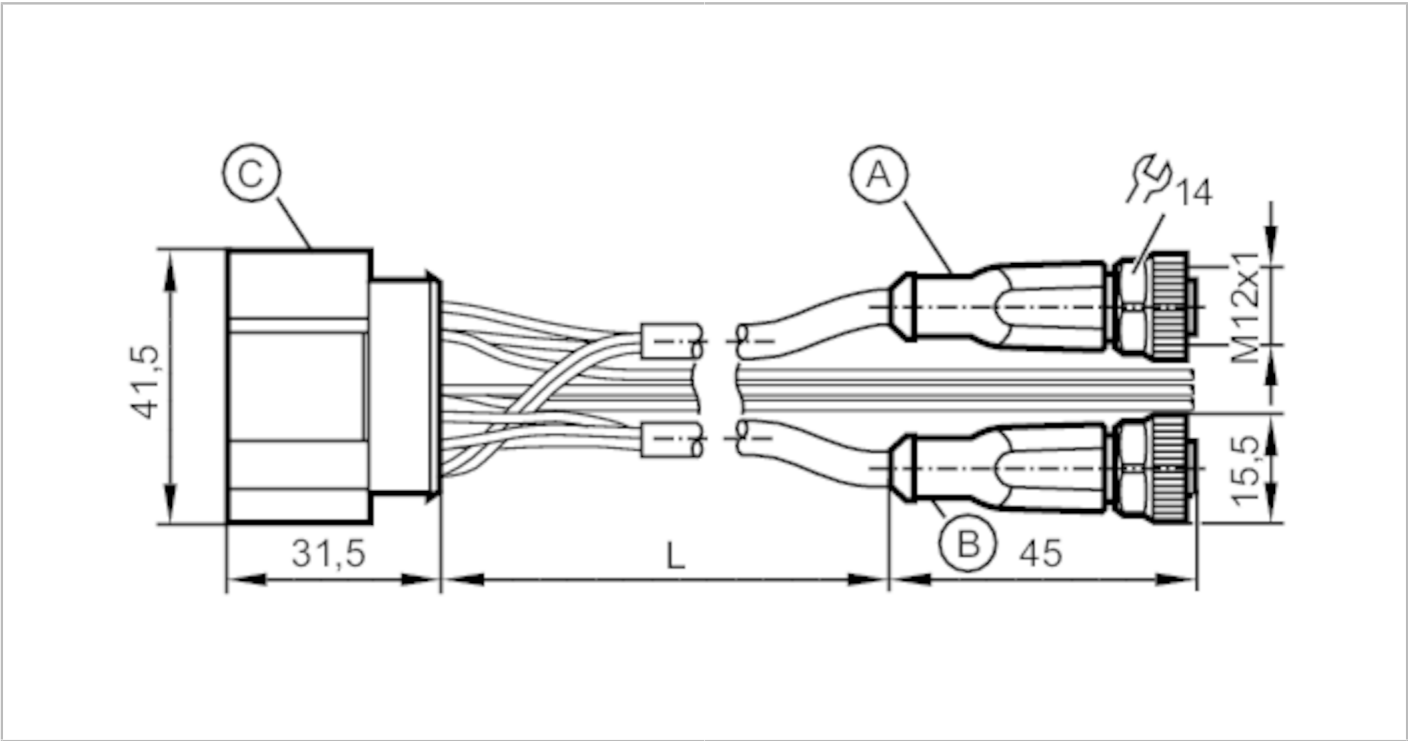

アプリケーション

仕様	アダプタケーブル
----	----------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 8～32
----------	-----	---------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20～85
--------	------	--------

機械的仕様

重量	[g]	109
----	-----	-----


材質	外装: PBT 黒, ソケット: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): Viton
----	--

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - C

コネクタ式: 1 x AMP社製コネクタ, ストレート

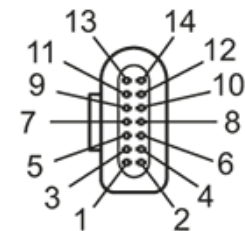

電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, 黒, Ø 5.1 mm, 5 x 0.5 mm²

ケーブル: 0.6 m, PUR, 黒, Ø 4.9 mm, 3 x 0.5 mm²

EC3148




Y型接続ケーブル

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


ケーブル: 0.6 m, 2 x 0.5 mm²

接続

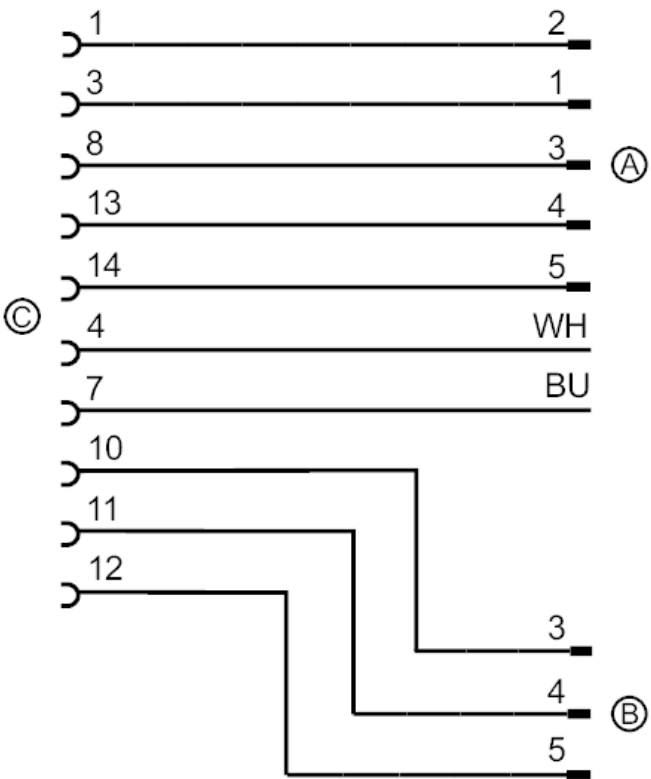

電気接続 - A

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

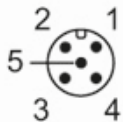

電気接続 - B

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

