


デュアルナビゲーションアンテナ

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

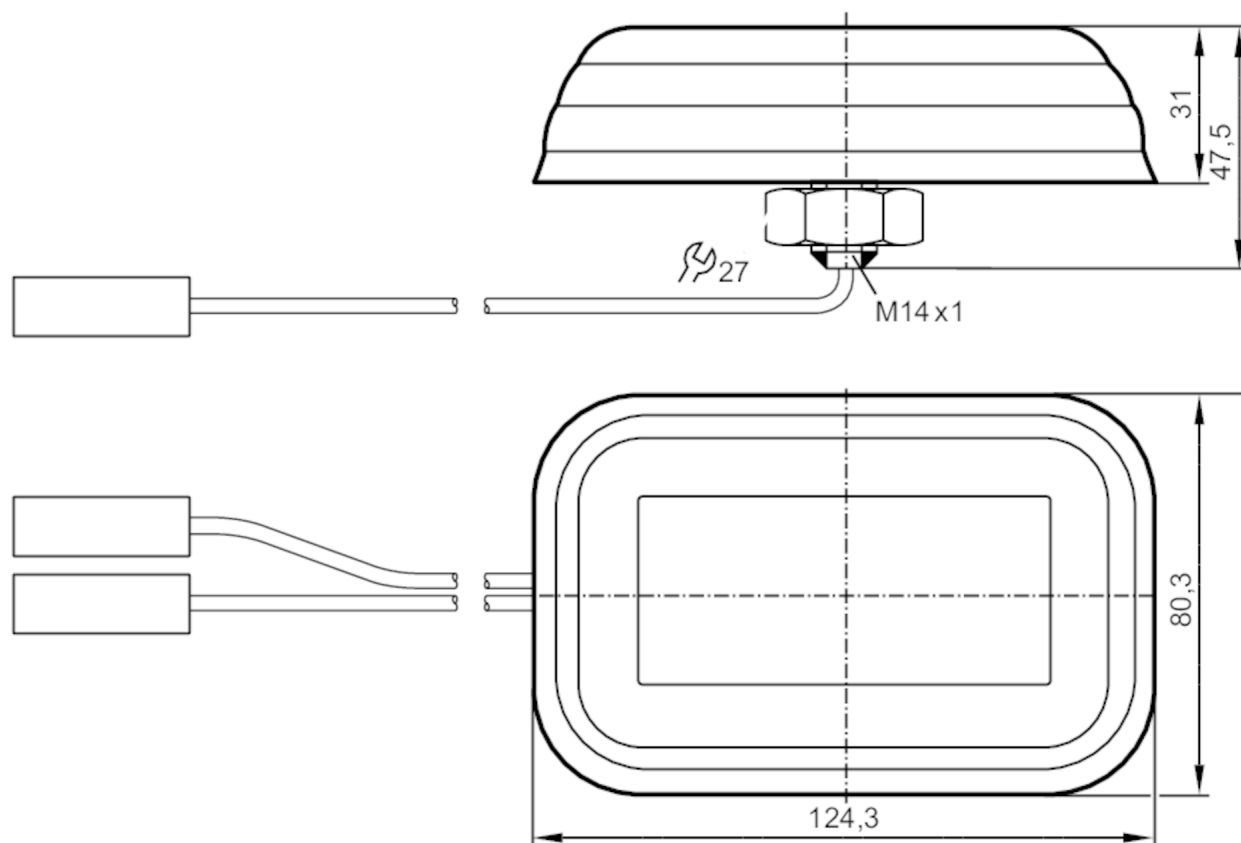

電氣的仕様

消費電流	[mA]	< 24
------	------	------

インターフェース

GNSS

周波数帯	GPS: 1563...1587 MHz (L1), Galileo: 1559...1591 MHz (E1), Beidou: 1559...1591 MHz (B1C), GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
------	---

備考

使用電源電圧範囲: 3...5,5 V DC

インピーダンス: 50 Ohm

極性: RHCP

垂直

LNA: 27 ± 1 dB

Rauschzahl: 2.2 dB

無線通信

周波数帯	698 ...960 MHz, 710...2170 MHz, 2300...2690 MHz
------	---

備考

インピーダンス: 50 Ohm

極性: リニア 垂直

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~85
--------	------	--------

保護構造	IP 6K6
------	--------

機械的仕様

重量	[g]	366
----	-----	-----

取り付け方法	Gewinde
--------	---------

EC3158



デュアルナビゲーションアンテナ

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

外形寸法	[mm]	80 x 124 x 31
材質		PC 黒
締付トルク	[Nm]	< 5
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - GPS		
ケーブル: 3 m		
コネクタ式: 1 x FAKRA		
電気接続 - GSM		
ケーブル: 3 m		
コネクタ式: 1 x FAKRA		