


IO-Link マスタ / コンバータ - 4-20mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

コンバータは特定のifm製センサと組み合わせて機能する製品です(適合製品については「ドキュメントとダウンロード」の”Device catalogue”をご覧ください)。

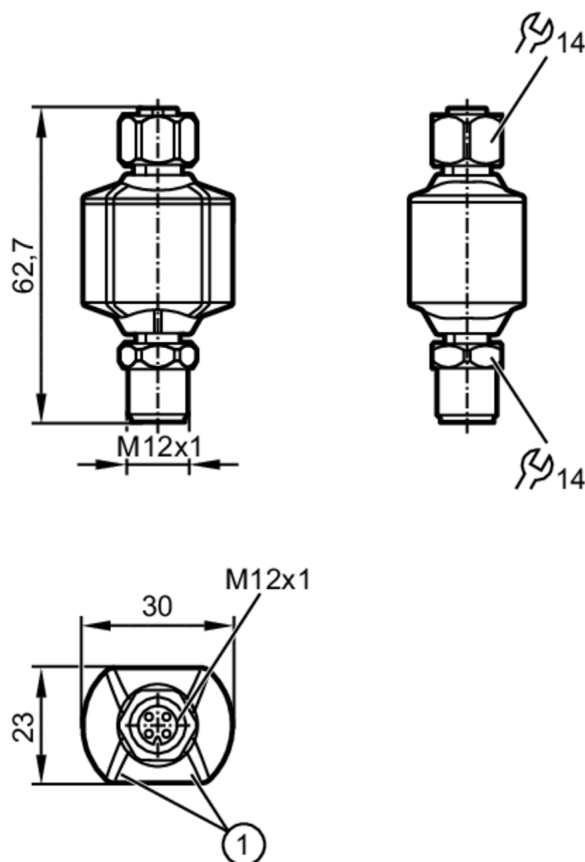

1 LED



製品特性

入力数 / 出力数	アナログ出力: 2
-----------	-----------

アプリケーション

仕様	IO-Linkマスタ内蔵
----	--------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~30, (SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC)	[V]	24
消費電流	[mA]	< 30
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.83

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 2
-----------	-----------

出力

アナログ出力		2
電流出力	[mA]	4～20
最大負荷	[Ω]	500
アナログ出力精度、精度	[%]	0,25



IO-Link マスタ / コンバータ - 4-20mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

電気接続 - プラグ



1	L+
2	アナログ出力 4~20 mA
3	L-
4	アナログ出力 4~20 mA