


# EVC496



## Y型接続ケーブル

YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。

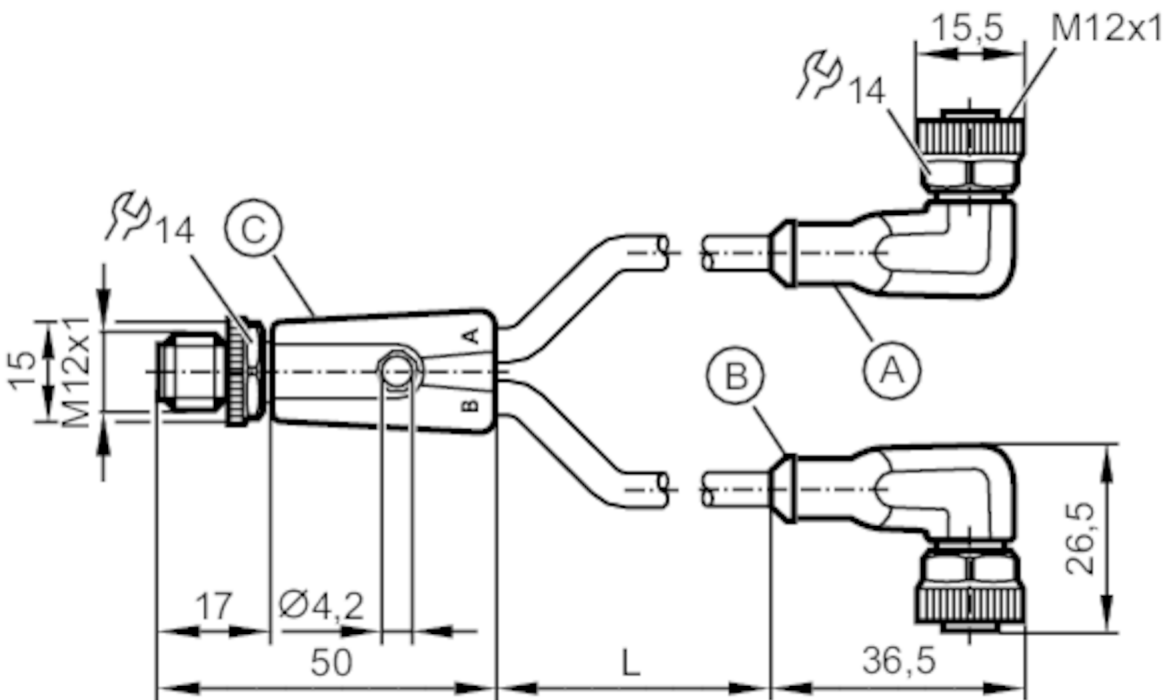

A- 入力用ケーブル 灰  
C- 入力用ケーブル 灰  
B- octavis用ケーブル 黒  
C- octavis用ケーブル 黒



### アプリケーション

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 特長      | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
| シリコンフリー | 有                                |

### 電氣的仕様

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| 使用電源電圧範囲    | [V] | AC/DC < 60 |
| 保護クラス       |     | II         |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] | 4          |
| 合計定格電流 (UL) | [A] | 3          |

### 使用環境条件

|                   |      |                             |
|-------------------|------|-----------------------------|
| 使用周囲温度            | [°C] | -25~90                      |
| 使用周囲温度に関する注意      |      | cULus: ...75                |
| 使用周囲温度 (可動部)      | [°C] | -25~90                      |
| 使用周囲温度について (可動部)  |      | cULus: ...75                |
| 保存温度              | [°C] | -25~55                      |
| 保存湿度              | [%]  | 10~100                      |
| 製品保管条件に関する気象条件クラス |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 保護構造              |      | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |



Y型接続ケーブル  
YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

| 機械的仕様          |        |                                                 |
|----------------|--------|-------------------------------------------------|
| 重量             | [g]    | 60.3                                            |
| 外装材質           |        | TPU                                             |
| ロックリング材質       |        | 真鍮, ニッケルメッキ                                     |
| シーリング材         |        | FKM                                             |
| スプリッタボックスポート点数 |        | 2                                               |
| 耐摺動屈曲性         |        | 有                                               |
| 耐摺動屈曲性         | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|                | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|                | 曲げサイクル | > 5 Mio.                                        |
|                | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

| 備考  |                            |
|-----|----------------------------|
| 備考  | 「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。 |
| 梱包数 | 1 個                        |

| 電気接続                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ケーブル: 0.15 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 4 x 0.34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm ) |

| 電気接続 - ソケット                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コネクタ式: 2 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |
|                                                                                                                                  |

| 電気接続 - プラグ                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |
|                                                                                                                  |



## Y型接続ケーブル

YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

### 接続

