


Y型接続ケーブル

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。

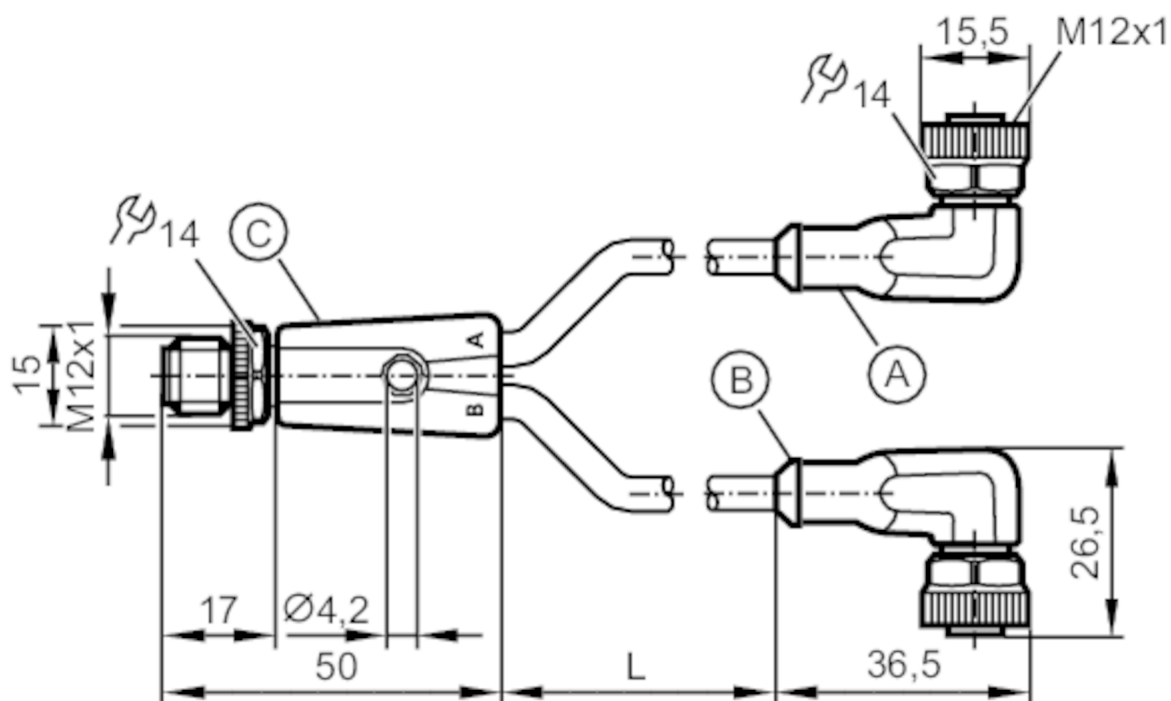

A - 入力用ケーブル 灰
C:
B - octavis用ケーブル 黒
C:



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電気の仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	3

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	64.7
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材		FKM
スプリットボックスポート点数		2
耐摺動屈曲性		有

EVC503




Y型接続ケーブル

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS


耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 2 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考	
備考	「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ C

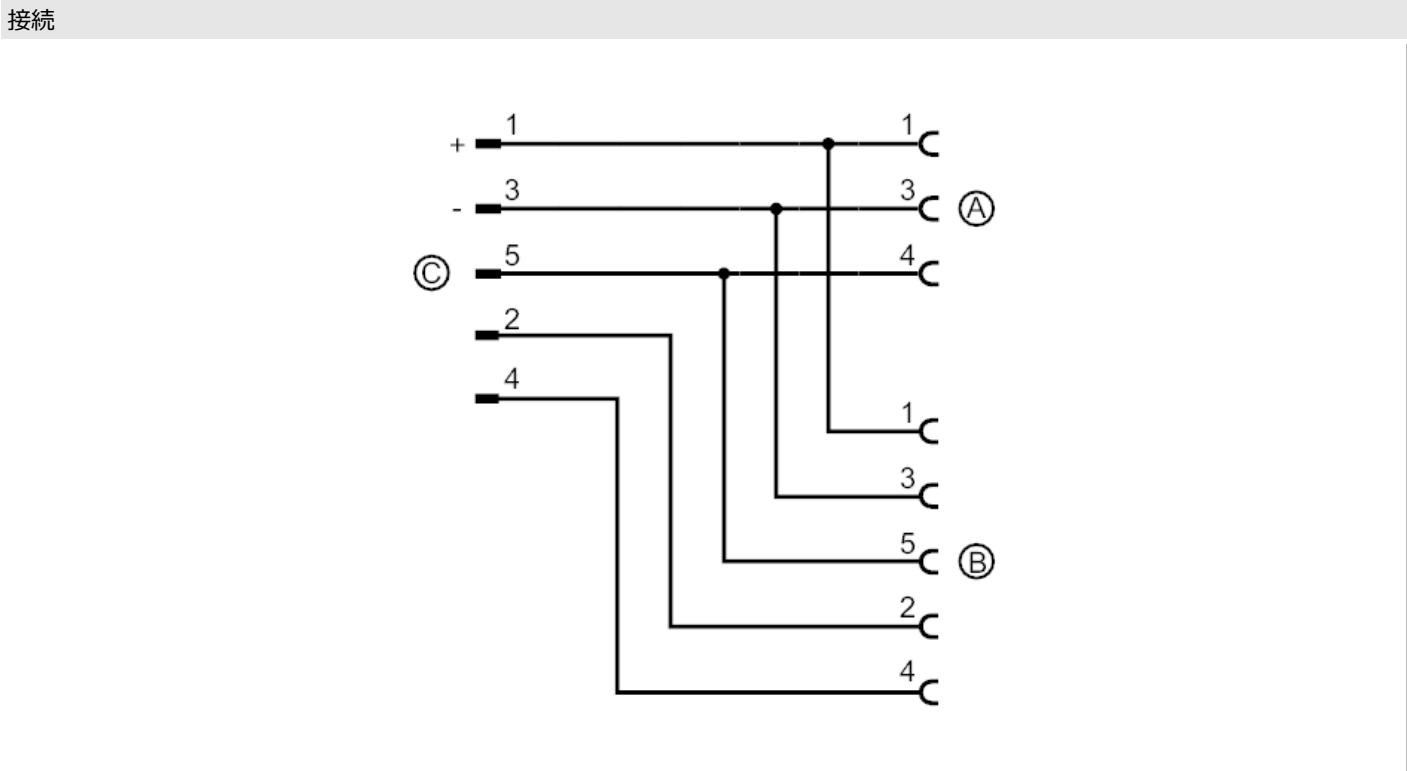

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

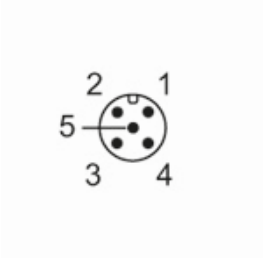




Y型接続ケーブル

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

電気接続 - ソケット A

ケーブル: 0.25 m, PUR, ハロゲンフリー, 灰, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1mm)

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

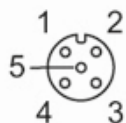

電気接続 - ソケット B

ケーブル: 0.25 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.6 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

