




Y型接続ケーブル

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。

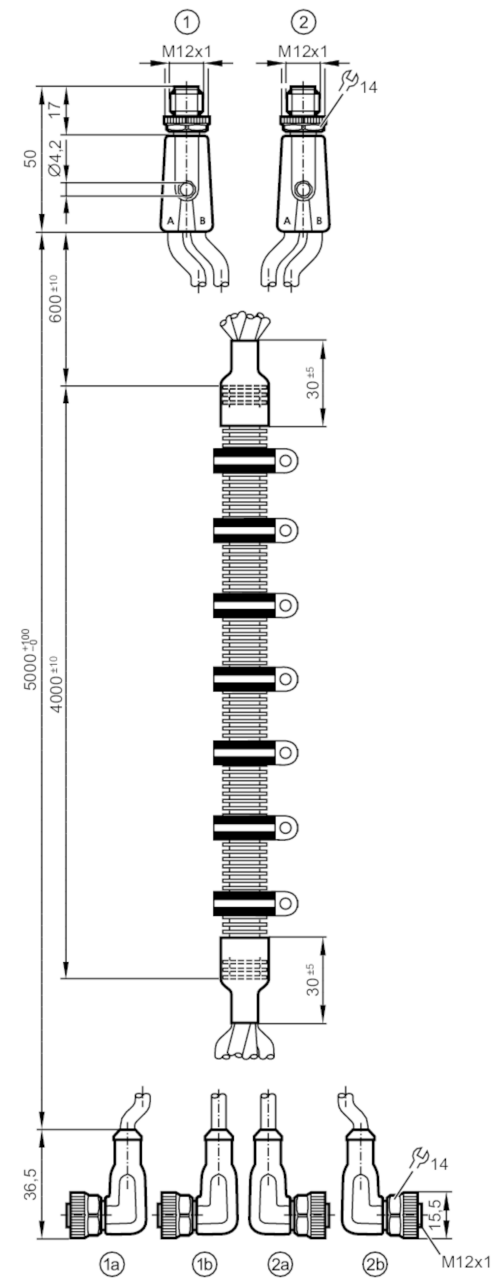

アプリケーション

特長

ハロゲンフリー

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[M]

AC < 250 / DC < 300

保護クラス

II

最大負荷電流 (合計)

[A]

4

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-20~90

EVC506



Y型接続ケーブル

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-20～90
保存温度	[°C]	-25～55
保存湿度	[%]	10～100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	1022.5
外装材質		TPU
シーリング材		FKM
備考		
備考		「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
梱包数		1 個

Y型接続ケーブル


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - プラグ

接続

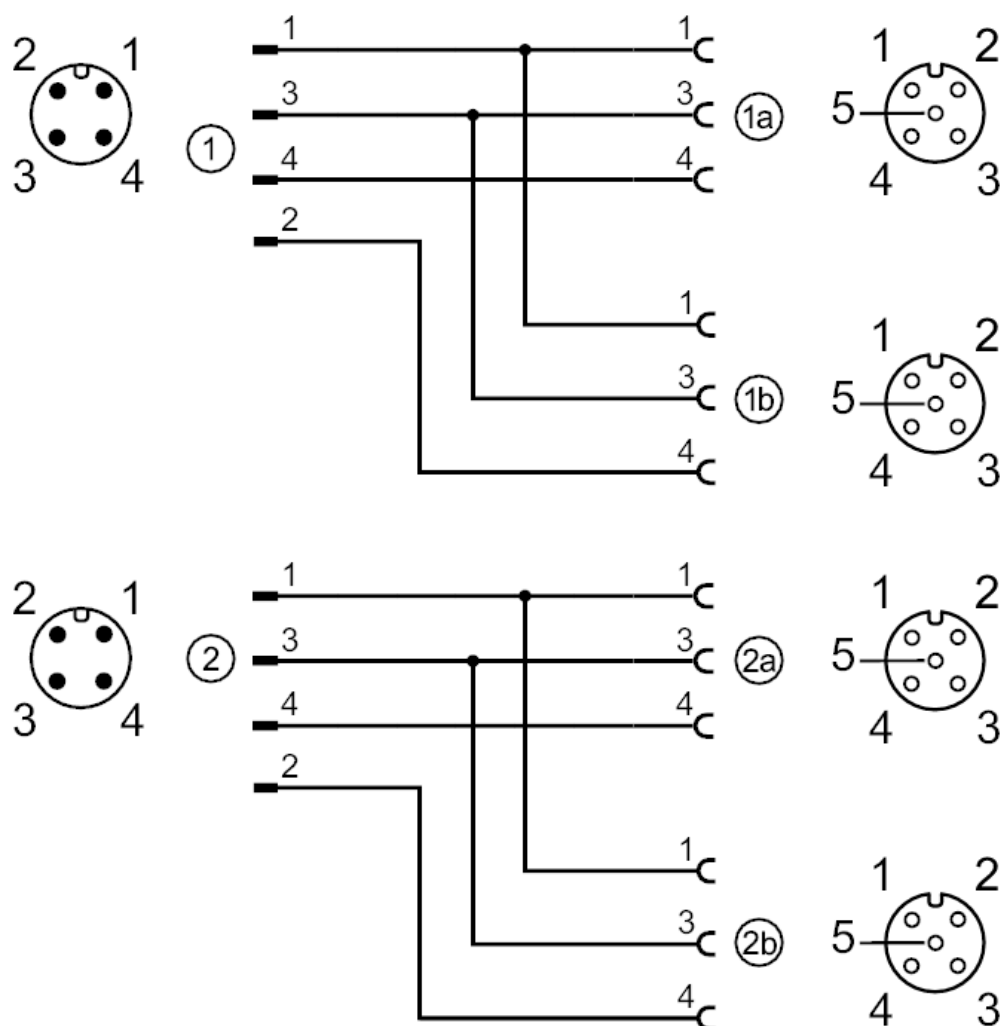

電気接続 - ソケット


コネクタ式: M12, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM

電気接続 - プラグ

コネクタ式: M12, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色



特性図等

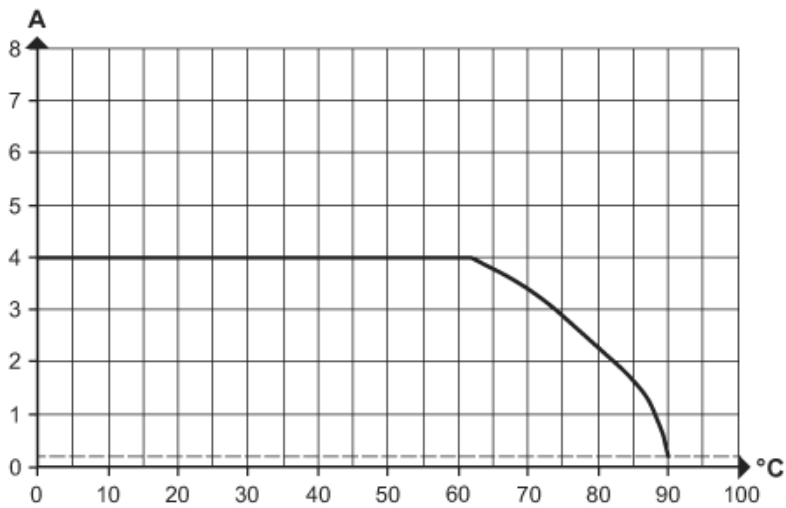

ディレーティング $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

- X 使用周囲温度 [°C]
- Y 電流 [A]