

[illegible]

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 60
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	3

使用周囲温度	[°C]	-25～90
使用周囲温度（可動部）	[°C]	-25～90
保存温度	[°C]	-25～55
保存湿度	[%]	10～100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

重量	[g]	76
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
スプリットボックスポート点数		2
耐摺動屈曲性		有



外部照明ユニット用Y型分岐ケーブル


YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考	
備考	「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
梱包数	1 個


電気接続 - プラグ C

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm, 接続する機器の最大値にご注意ください。

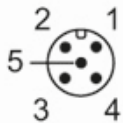

電気接続

接続

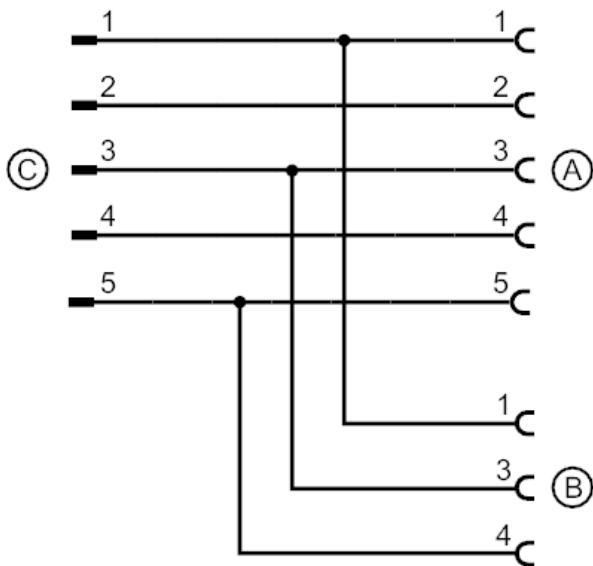




外部照明ユニット用Y型分岐ケーブル

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

電気接続 - ソケット A

ケーブル: 0.4 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, $\varnothing$ 4.6 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x $\varnothing$ 0.1 mm)

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm, 接続する機器の最大値にご注意ください。

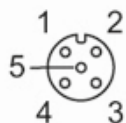

電気接続 - ソケット B

ケーブル: 0.4 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, $\varnothing$ 4.3 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x $\varnothing$ 0.1 mm)

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm, 接続する機器の最大値にご注意ください。

