


# EVC935



## Ethernet 中間ケーブル

VSTAN040MSS0020K04STGP040--S

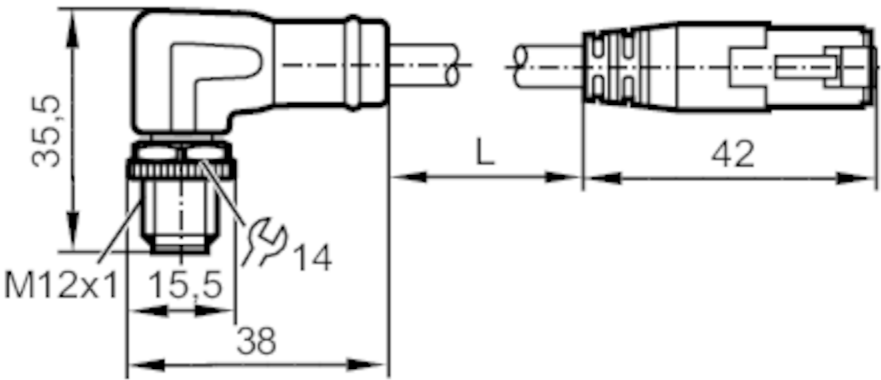

### アプリケーション

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 特長       | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性                               |
| 仕様       | Ethernetケーブル, Dコード                                                       |
| アプリケーション | Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用 |
| シリコンフリー  | 有                                                                        |

### 電氣的仕様

|             |     |               |
|-------------|-----|---------------|
| 使用電源電圧範囲    | [V] | AC 30 / DC 60 |
| 保護クラス       |     | III           |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] | 1.5           |

### 使用環境条件

|              |      |                                           |
|--------------|------|-------------------------------------------|
| 使用周囲温度       | [°C] | -25~90                                    |
| 使用周囲温度 (可動部) | [°C] | -25~90                                    |
| 保護構造         |      | IP 65, IP 67, (M12 プラグ / RJ45 プラグ: IP 20) |

### 機械的仕様

|          |        |                                                 |
|----------|--------|-------------------------------------------------|
| 重量       | [g]    | 1236.8                                          |
| 外装材質     |        | TPU / PC                                        |
| ロックリング材質 |        | 真鍮, ニッケルメッキ                                     |
| 耐摺動屈曲性   |        | 有                                               |
| 耐摺動屈曲性   | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|          | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|          | 曲げサイクル | > 3 Mio.                                        |
|          | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |



## Ethernet 中間ケーブル

VSTAN040MSS0020K04STGP040--S

## 備考

梱包数

1 個

## 電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm



## 電気接続

ケーブル: 20 m, PUR, ハロゲンフリー, 緑, Ø 6.5 mm, シールド, PROFINET Type C, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0.25 mm)

## 接続

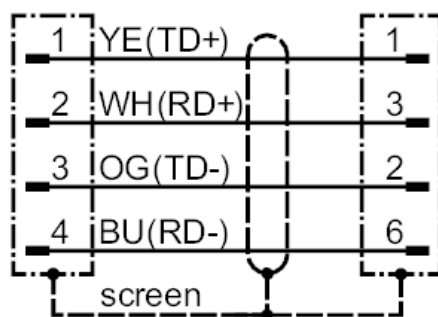

## 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x RJ45, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PC, コンタクト: 金メッキ

