


EVCA47



Y型接続ケーブル

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS

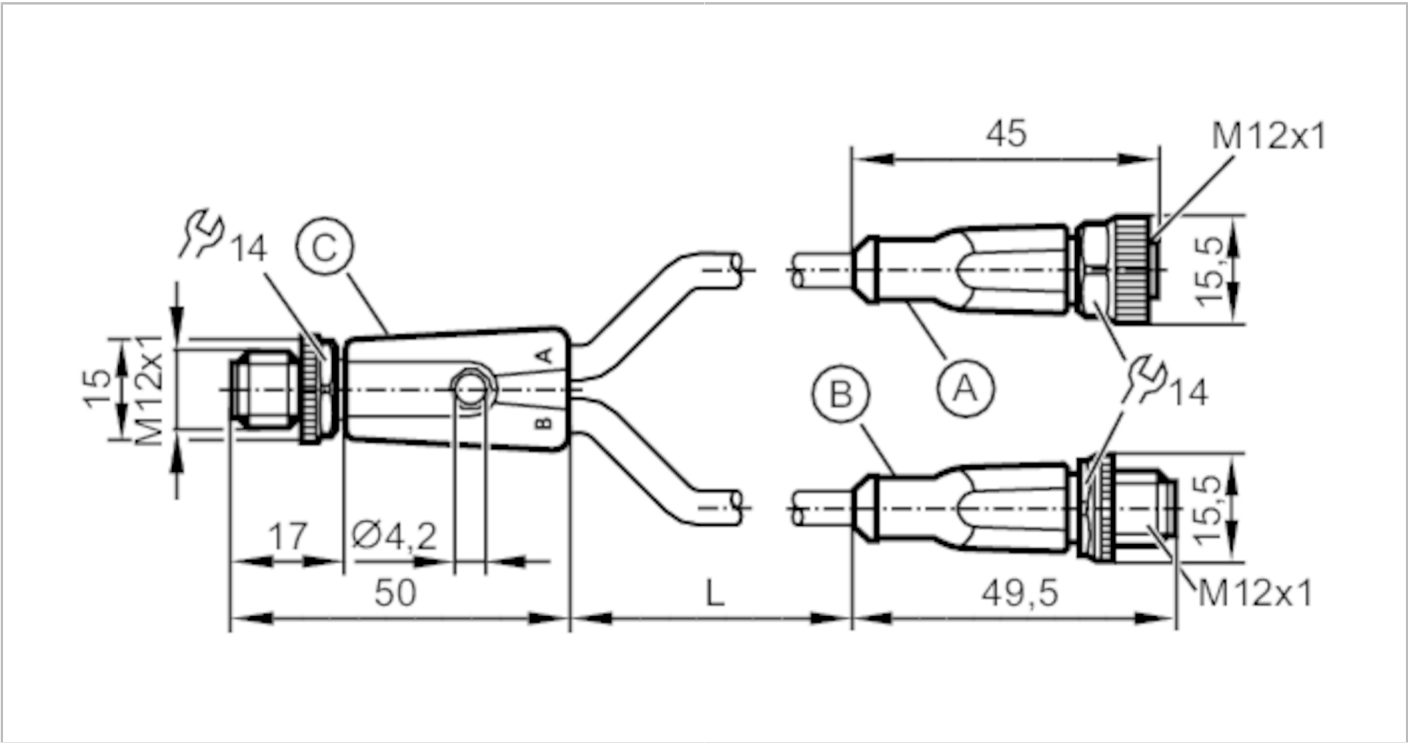

アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC 50 / DC 60
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	59
外装材質		TPU / TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材		FKM
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
梱包数		1 個



Y型接続ケーブル

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS


電気接続 - プラグ C

コネクタ式: M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm, 接続する機器の最大値にご注意ください。



電気接続

接続

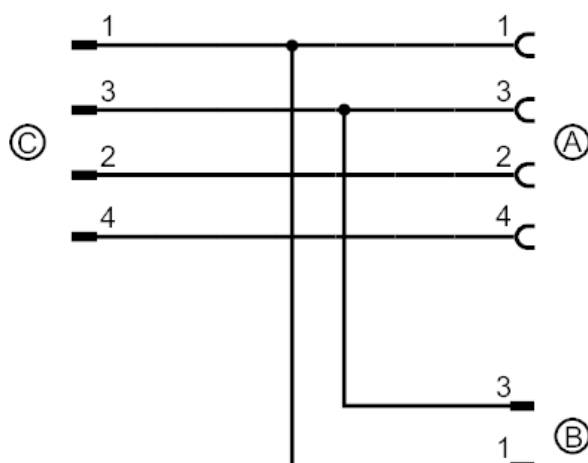

電気接続 - A-C


ケーブル: 0.2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - B-C

ケーブル: 0.2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット A

コネクタ式: M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング (パッキン): FKM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm, 接続する機器の最大値にご注意ください。

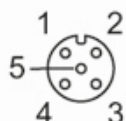

EVCA47



Y型接続ケーブル

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS

電気接続 - プラグ B

コネクタ式: M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm, 接続する機器の最大値にご注意ください。

