


# EVF463



コネクタ(ソケット)

ADOGH046VAS0010P04

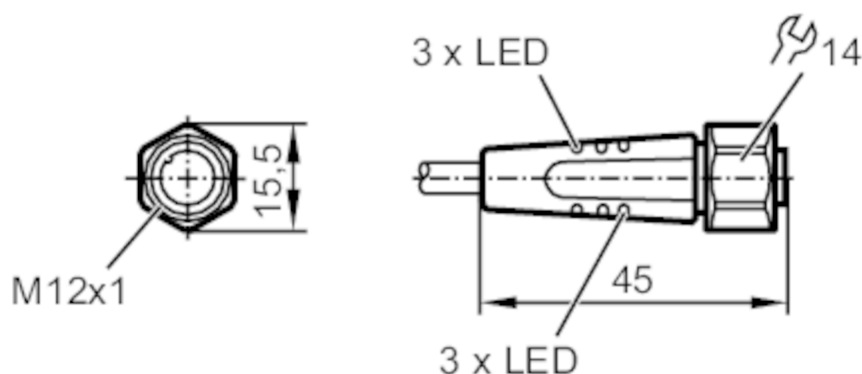

## アプリケーション

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 特長       | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
| アプリケーション | 食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用           |
| シリコンフリー  | 有                                |

## 電氣的仕様

|             |     |          |
|-------------|-----|----------|
| 使用電源電圧範囲    | [V] | DC 10~36 |
| 保護クラス       |     | II       |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] | 4        |

## 出力

|      |     |
|------|-----|
| 電気仕様 | PNP |
|------|-----|

## 使用環境条件

|              |      |                             |
|--------------|------|-----------------------------|
| 使用周囲温度       | [°C] | -25~100                     |
| 使用周囲温度 (可動部) | [°C] | 5~100                       |
| 保護構造         |      | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |

## 機械的仕様

|          |      |                                             |
|----------|------|---------------------------------------------|
| 重量       | [g]  | 320.2                                       |
| 外形寸法     | [mm] | 15.5 x 15.5 x 45                            |
| 材質       |      | 外装: PP (ポリプロピレン) ハロゲンフリー, シーリング(パッキン): EPDM |
| ロックリング材質 |      | ステンレス 1.4404 (SUS316L)                      |
| 耐摺動屈曲性   |      | 有                                           |

# EVF463



## コネクタ(ソケット)

ADOGH046VAS0010P04

|        |        |                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 曲げサイクル | > 1 Mio.                                        |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

## ディスプレイ / パーツ

|    |          |             |
|----|----------|-------------|
| 表示 | スイッチング状態 | 4 x LED, 黄色 |
|    | 動作       | 2 x LED, 緑  |

## 備考


|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

## 電気接続


ケーブル: 10 m, m-PPE, ハロゲンフリー, オレンジ色, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

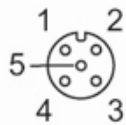

## 接続

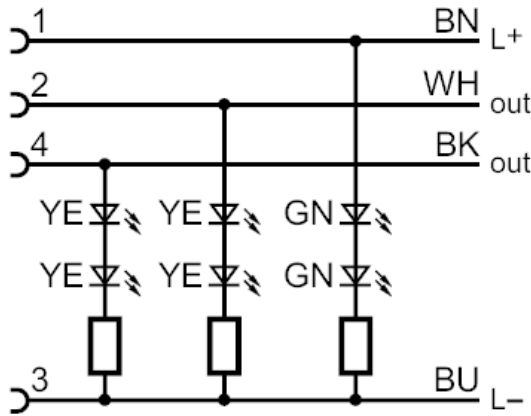

## 芯線色

BK  
BN  
BU  
WH

黒  
茶  
青  
白