

# EVW098



中間ケーブル

VDOAF030SCS00,6T03STGF030SCS



| アプリケーション         |      |                                  |
|------------------|------|----------------------------------|
| 特長               |      | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
| アプリケーション         |      | 溶接アプリケーション                       |
| シリコンフリー          |      | 有                                |
| 電氣的仕様            |      |                                  |
| 使用電源電圧範囲         | [V]  | AC < 50 / DC < 60                |
| 保護クラス            |      | III                              |
| 最大負荷電流 (合計)      | [A]  | 3                                |
| 使用環境条件           |      |                                  |
| 使用周囲温度           | [°C] | -25~90                           |
| 使用周囲温度に関する注意     |      | cULus: ...85 °C                  |
| 使用周囲温度 (可動部)     | [°C] | -25~90                           |
| 使用周囲温度について (可動部) |      | cULus: ...85 °C                  |
| 保護構造             |      | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K      |
| 機械的仕様            |      |                                  |
| 重量               | [g]  | 34.4                             |
| 外形寸法             | [mm] | 10 x 10 x 36                     |
| 材質               |      | 外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM  |
| ロックリング材質         |      | 真鍮, セーフコート                       |
| 耐摺動屈曲性           |      | 有                                |



## 中間ケーブル

VDOAF030SCS00,6T03STGF030SCS

|        |        |                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 曲げサイクル | > 2 Mio.                                        |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

## 備考

備考

ラベルホルダー無し

梱包数

1 個

## 電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm



## 電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 灰, Ø 4.5 mm, 放射線加工無し (リサイクル可能), 耐溶接スパッタ加工, 3 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm)

## 接続

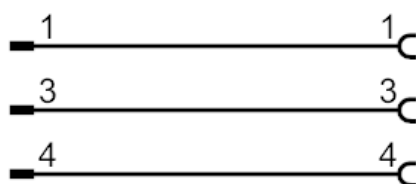

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm

