


EY3090



セーフティライトカーテン用接続ケーブル
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

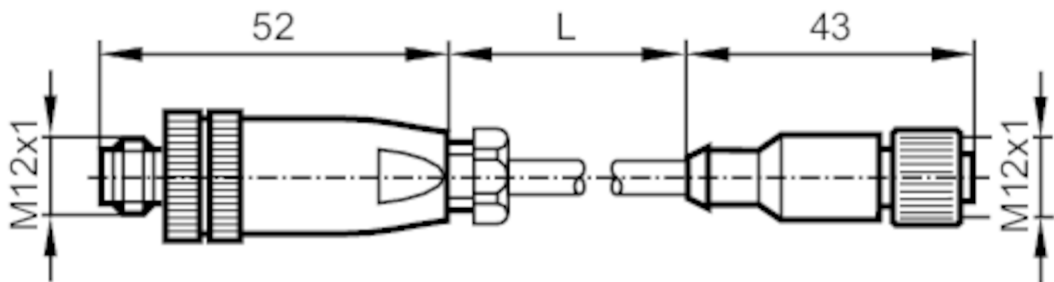

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点
仕様		セーフティライトカーテン/セーフティライトグリッドとOSSDの接続用, 受光器用
アプリケーション		自動動作モード用構造
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC < 36
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (～40 °C)
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	47
材質		TPU オレンジ色, PA
外装材質		TPU / PA
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

EY3090



セーフティライトカーテン用接続ケーブル


ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

電気接続

ケーブル: 0.1 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU / PA , オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

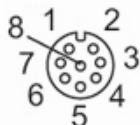


電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU / PA , オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm

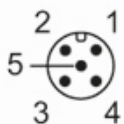

接続

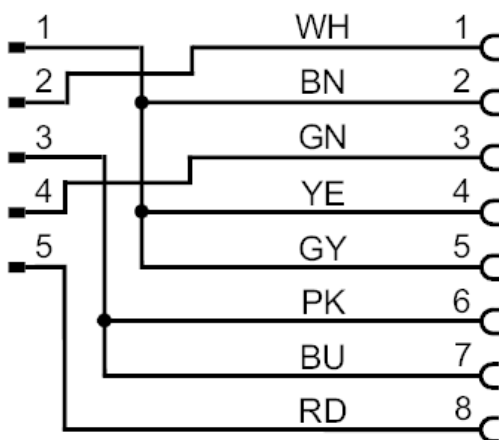

	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
WH =	白
YE =	黄色