



# EY5053




## Y型接続ケーブル

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

### 電気接続 - ケーブル


ケーブル: 0.45 m, 塩化ビニール (PVC), ハロゲンフリー, 黒,  $\varnothing$  4.2 mm, 3 x 0.25 mm<sup>2</sup>

### 接続

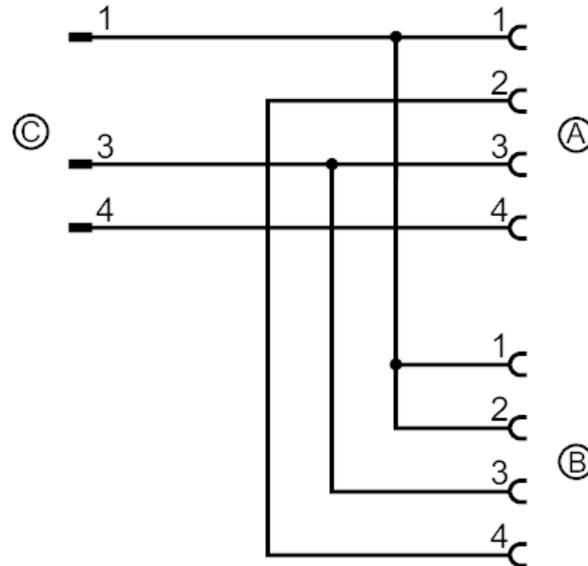

### 電気接続 - ソケット A

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5~0.8 Nm

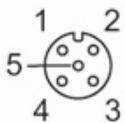

### 電気接続 - ソケット B

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5~0.8 Nm

