




廃止品 - 参考資料

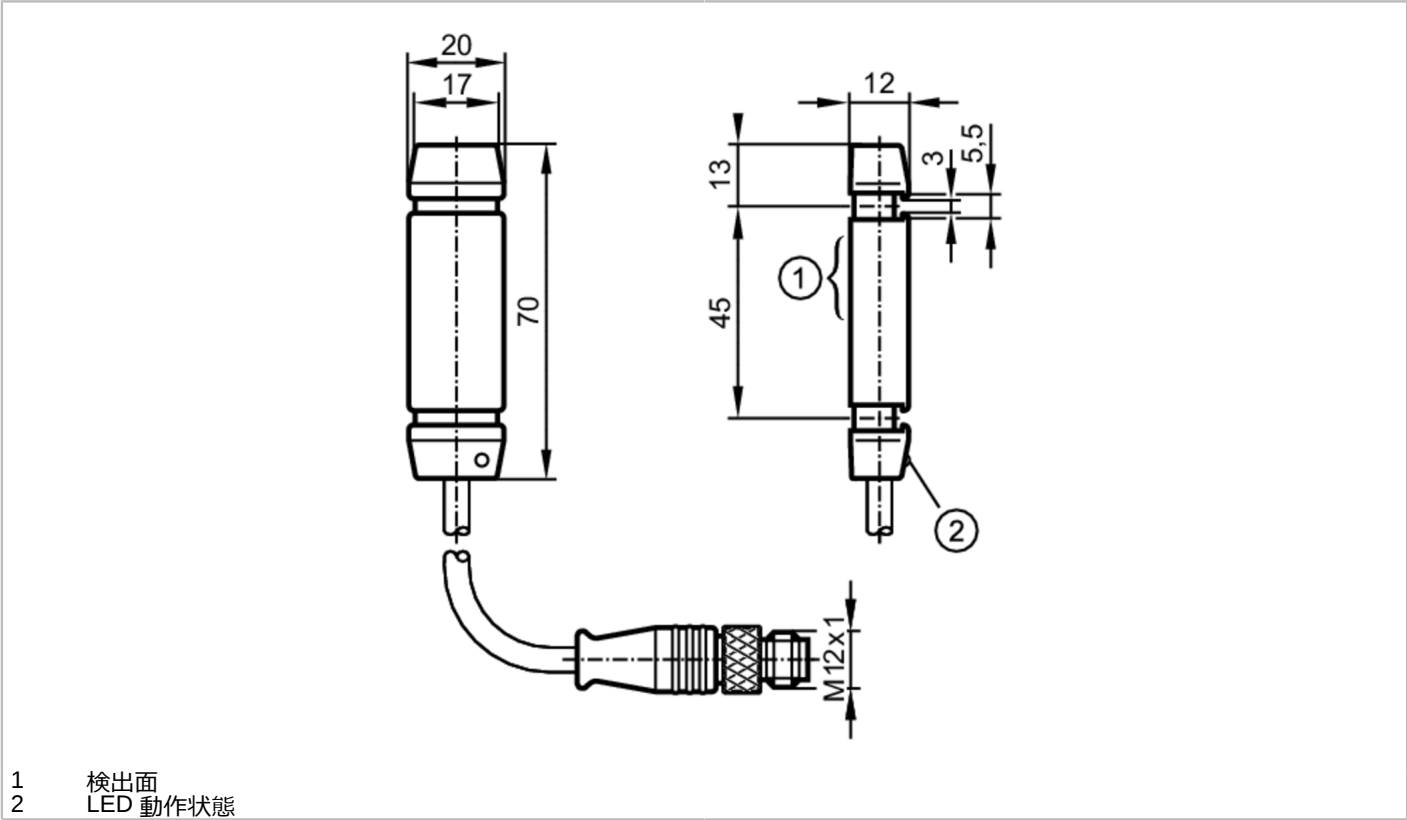

| 製品特性                     |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| 電気仕様                     |      | NPN          |
| 出力機能                     |      | ノーマルオープン     |
| 定格検出距離                   | [mm] | < 20         |
| 外装                       |      | 角形           |
| 外形寸法                     | [mm] | 70 x 20 x 12 |
| アプリケーション                 |      |              |
| 動作原理                     |      | ダイナミック       |
| 電氣的仕様                    |      |              |
| 使用電源電圧範囲                 | [V]  | DC 10～35     |
| 消費電流                     | [mA] | < 25         |
| 保護クラス                    |      | III          |
| 逆接続保護                    |      | 有            |
| 出力                       |      |              |
| 電気仕様                     |      | NPN          |
| 出力機能                     |      | ノーマルオープン     |
| スイッチング出力時のDC電圧<br>降下(最大) | [V]  | 2            |
| 出力開閉電流 (DC)              | [mA] | 200          |
| 短絡保護                     |      | 有            |



## 高周波誘導式チューブセンサ

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

|                           |            |              |
|---------------------------|------------|--------------|
| 過負荷保護回路                   |            | 有            |
| 監視範囲                      |            |              |
| 定格検出距離                    | [mm]       | < 20         |
| 金属球分解能(直径)                | [mm]       | 1            |
| 最大検出体速度                   | [m/s]      | 35           |
| 応答時間                      |            |              |
| パルス伸長                     | [ms]       | 100          |
| 切断時間、立ち下り時間、<br>フォールタイム   | [ms]       | 100          |
| 応答時間                      | [ms]       | < 0.2        |
| 使用環境条件                    |            |              |
| 使用周囲温度                    | [°C]       | -25～70       |
| 保護構造                      |            | IP 67        |
| 機械的仕様                     |            |              |
| 重量                        | [g]        | 38.2         |
| 外装                        |            | 角形           |
| 外形寸法                      | [mm]       | 70 x 20 x 12 |
| 材質                        |            | 外装: PC       |
| ディスプレイ / パーツ              |            |              |
| 表示                        | スイッチング状態   | 1 x LED, 黄色  |
|                           | 動作         | 1 x LED, 緑   |
| アクセサリ                     |            |              |
| 付属品                       | 固定ストラップ: 2 |              |
| 備考                        |            |              |
| 梱包数                       | 1 個        |              |
| 電気接続 - プラグ                |            |              |
| ケーブル: 0.09 m, PUR         |            |              |
| コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |            |              |





## 高周波誘導式チューブセンサ

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

### 接続

