




廃止品 - 参考資料

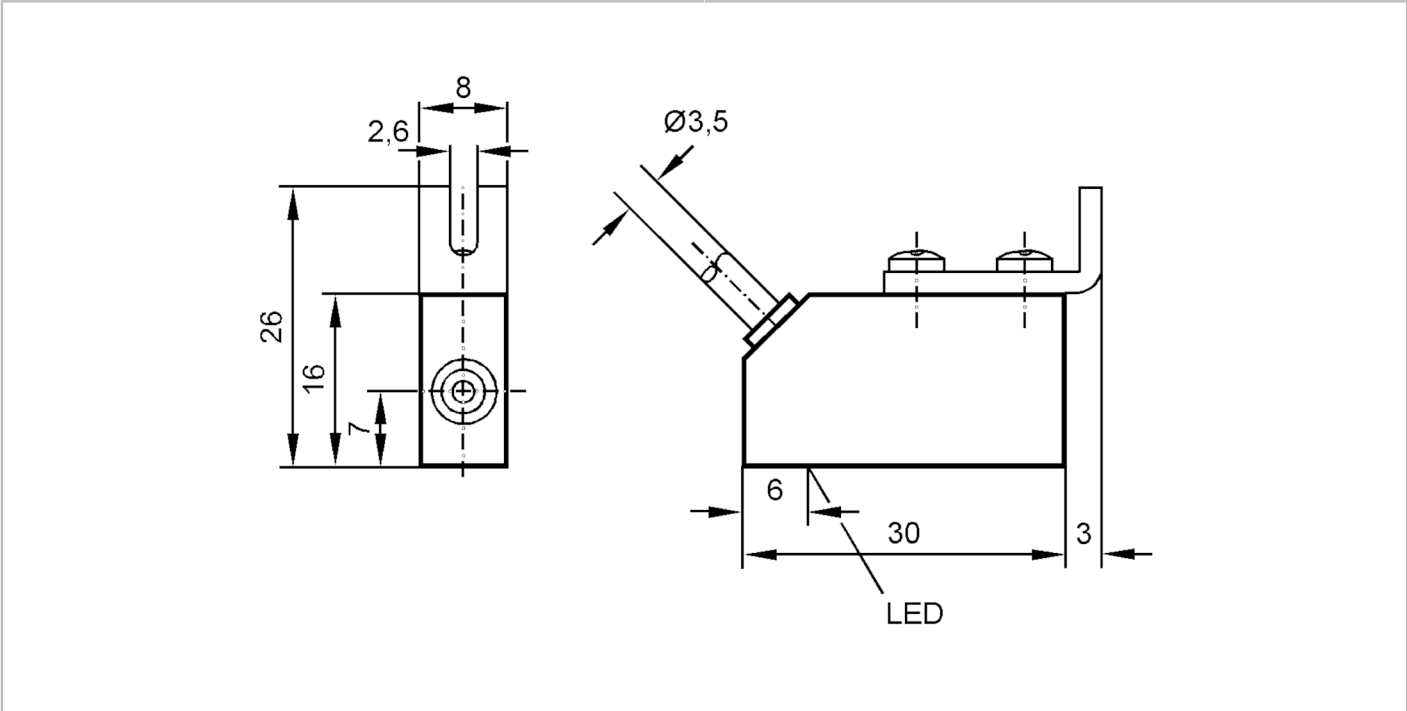


製品特性		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	2
外装		角形
外形寸法	[mm]	16 x 30 x 8
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
消費電流	[mA]	< 5
保護クラス		III
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	1
出力開閉電流 (DC)	[mA]	50
応答周波数 (DC)	[Hz]	1000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有



高周波誘導式近接センサ

I9-3002-ANKG/0,3M/BH/WKL RT

監視範囲		
定格検出距離	[mm]	2
検出距離	[mm]	2 ± 10 %
設定距離	[mm]	0～1.6
精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	角形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法	[mm]	16 x 30 x 8
材質	PA, アルミニウム (AlMgSi0.5)	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
アクセサリ		
付属品	L型金具	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 0.3 m, PUR, 3 x 0.14 mm²		
接続		

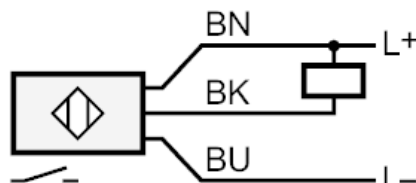

芯線色：
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青