


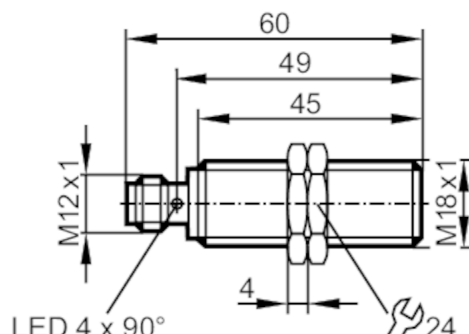

製品特性

電気仕様	PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
通信インターフェース	IO-Link
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M18 x 1 / L = 60

アプリケーション

特長	フルメタル外装
アプリケーション	腐食性洗剤を使用する定期的な洗浄, 定期洗浄プロセス
最大許容圧力 [MPa]	10
最大許容圧力についての注意	検出面

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 15
保護クラス	III
逆接続保護	有

出力

電気仕様	PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	100
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

監視範囲

スイッチポイント IO-Link [mm]	1.41~7.01, (パラメータ設定が可能)
測定範囲 IO-Link [mm]	0.75~7.5

精度 / 誤差

修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.8 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%]	3~15



高周波誘導式フルメタル近接センサ

IGK3007BFRKG/AM/IO/US-104

リニアリティエラー IO-Link	[%]	± 2, (%FS)
繰返し精度 IO-Link	[%]	± 1, (%FS)
温度ドリフト		± 0.2 %/K, (%FS)

インターフェース		
通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
SDCI適合規格	IEC 61131-9	
プロファイル	Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel	
SIOモード	有	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	3.2
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	1090

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~100
保護構造	IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K	

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
衝撃耐性		1 J
振動耐性	EN 60068-2-6 Fc	20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / 50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性	EN 60068-2-27 Ea	100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z) 方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性	EN 60068-2-27	40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
温度急変試験	EN 60068-2-14 Nc	TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50サイクル
塩水噴霧試験	EN 60068-2-52 Kb	厳しさレベル 5 (4試験サイクル)
MTTF	[年]	635
組込システム		有
UL規格認証	Ta	-25~70 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認証番号	A008
	ULファイルNo.	E174191

機械的仕様		
重量	[g]	51.1
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 60
ねじ規格		M18 x 1



高周波誘導式フルメタル近接センサ

IGK3007BFRKG/AM/IO/US-104

材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L), LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)		
締付トルク	[Nm]	50	
フルメタル外装		有	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色	
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
梱包数		1 個	

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

