


IE5448



高周波誘導式近接センサ

IEA3002BBPKG/2M/PUR

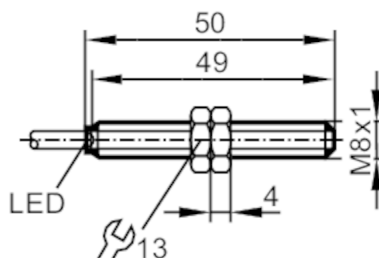

製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	2
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M8 x 1 / L = 50

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10～30
消費電流 [mA]	< 15
保護クラス	III
逆接続保護	有

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	200
応答周波数 (DC) [Hz]	1000
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

監視範囲

定格検出距離 [mm]	2
検出距離 [mm]	2 ± 10 %
設定距離 [mm]	0～1.6

精度 / 誤差

修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-20～20

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25～80
保護構造	IP 67


IE5448



高周波誘導式近接センサ

IEA3002BBPKG/2M/PUR

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
重量	[g]	50.7
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	M8 x 1 / L = 50
ねじ規格		M8 x 1
材質		ねじ切り外装: 金属外装 コーティング, 検出面: LCP
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.14 mm ²		
接続		

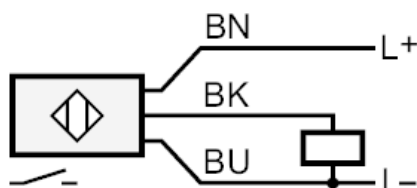

BK =	芯線色 :
BN =	黒
BU =	茶
	青