


# IF5055

高周波誘導式近接センサー

IFA3002-APOG/10m



Article no longer available - archive entry

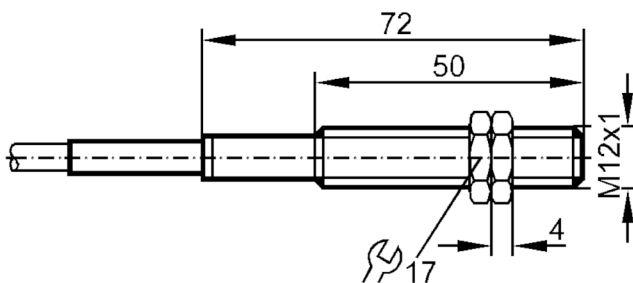

## 製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルクローズ
定格検出距離	[mm]	2
外装		ネジ切り形
寸法図	[mm]	M12 x 1

## 電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~55
消費電流	[mA]	7, (24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		-

## 出力

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルクローズ
スイッチング出力、スイッチング出力 内部電圧降下(最大) DC	[V]	1.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	400
応答周波数 (DC)	[Hz]	700
短絡保護		-
過負荷保護回路		-

## 監視範囲

定格検出距離	[mm]	2
検出距離	[mm]	2 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~1.6


# IF5055



## 高周波誘導式近接センサー

IFA3002-APOG/10m

精度 / 誤差	
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%]	3~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10~10
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~80
保護構造	IP 67
機械的仕様	
外装	ネジ切り形
取付け	埋込み可
寸法図 [mm]	M12 x 1
配管接続、接圧部、ネジ切り形	M12 x 1
材質	真鍮 ニッケルメッキ, PBT
アクセサリ	
アクセサリ (同梱)	ロックナット: 2
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>	
接続	

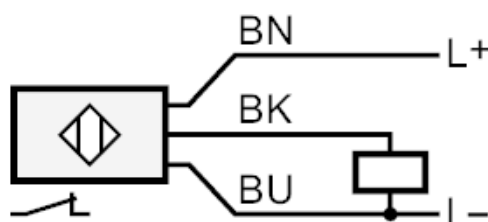

芯線色:

BN = 茶  
BU = 青  
BK = 黒

Article no longer available - archive entry