


廃止品 - 参考資料

代替品: IF5576

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

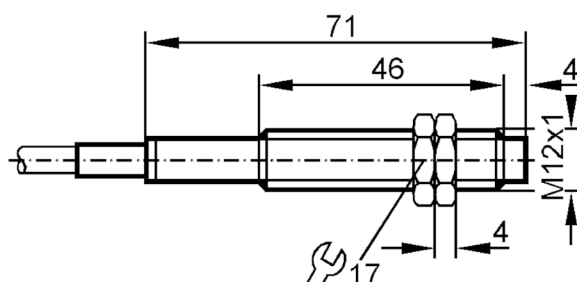

製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	4
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~55
消費電流	[mA]	7, (24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		—

出力

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	1
出力開閉電流 (DC)	[mA]	400
応答周波数 (DC)	[Hz]	300
短絡保護		—
過負荷保護回路		—

監視範囲

定格検出距離	[mm]	4
--------	------	---

IF5292



高周波誘導式近接センサ

IFA3004-BPOG/PPU

検出距離	[mm]	4 ± 10 %
設定距離	[mm]	0～3.25

精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2	
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1～15	
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10	

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造	IP 67	

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	


機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法	[mm]	M12 x 1
ねじ規格	M12 x 1	
材質	真鍮 ニッケルメッキ, PBT	

アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	

備考		
梱包数	1 個	

電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0.34 mm ²		

接続		
----	--	--

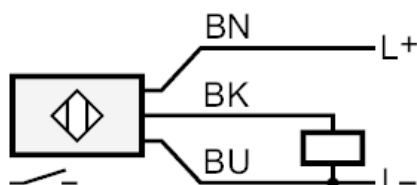

BN =	芯線色: 茶
BU =	青
BK =	黒