


IF6033



高周波誘導式近接センサ

IFB3004-BPKG/US/PULLDOWN 2KOHM

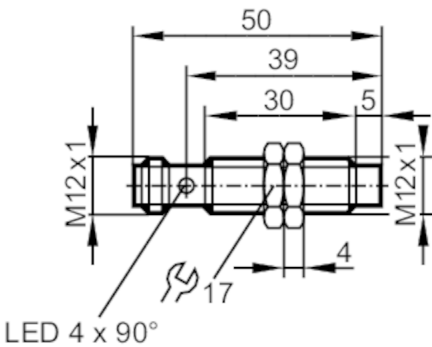

 
製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	4
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1 / L = 50
アプリケーション		
特長		金メッキ接点, 長距離型
アプリケーション		産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 9～30
消費電流	[mA]	< 25
保護クラス		III
逆接続保護		有
内部プルダウン抵抗	[kΩ]	2
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	200
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	4
検出距離	[mm]	4 ± 10 %
設定距離	[mm]	0～3.24
長距離型		有

IF6033



高周波誘導式近接センサ

IFB3004-BPKG/US/PULLDOWN 2KOHM

精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1〜20	
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10〜10	
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	-40〜80	
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
MTTF [年]	1130	
機械的仕様		
重量 [g]	25.7	
外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法 [mm]	M12 x 1 / L = 50	
ねじ規格	M12 x 1	
材質	外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング	
締付トルク [Nm]	7	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続 - プラグ		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ		
		

IF6033



高周波誘導式近接センサ

IFB3004-BPKG/US/PULLDOWN 2KOHM

接続

