


代替品: IG0321

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

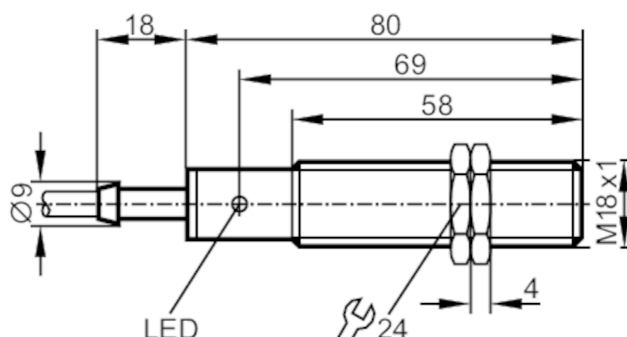


監視範囲	
定格検出距離	[mm] 5
検出距離	[mm] $5 \pm 10 \%$
設定距離	[mm] 0~4.05



高周波誘導式近接センサ

IGA2005-BBOA/V4A

精度 / 誤差		
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 80
ねじ規格		M18 x 1
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), PBT
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm ²		
接続		

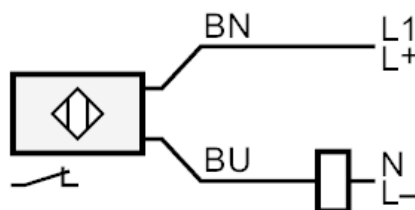

BN = 芯線色 : 茶
BU = 青