




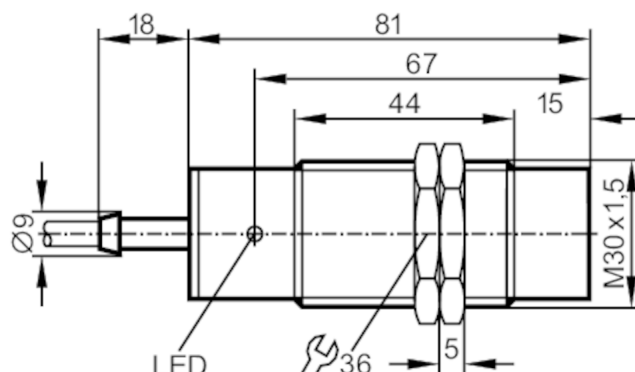

高周波誘導式近接センサ

I1A2015-ABOA/V4A/10M

ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67

試験 / 認証		
MTTF	[年]	607

機械的仕様		
重量	[g]	545.8
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
ねじ規格		M30 x 1.5
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), PBT 非着色

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色

電気接続		
保護装置の要求事項		IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型


アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2

備考		
備考		センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。
梱包数		1 個

電気接続		
------	--	--

ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm²

接続		
----	--	--

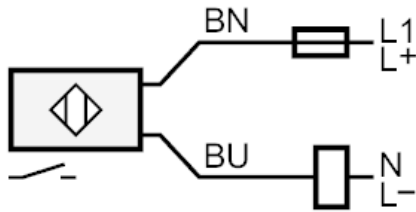

備考 IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ ≤ 2 A 速断型
芯線色:
BN = 茶
BU = 青