

II5480

高周波誘導式近接センサ


IIA3015-ANKG/BS-301-ANS



廃止品 - 参考資料

代替品: II5492

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

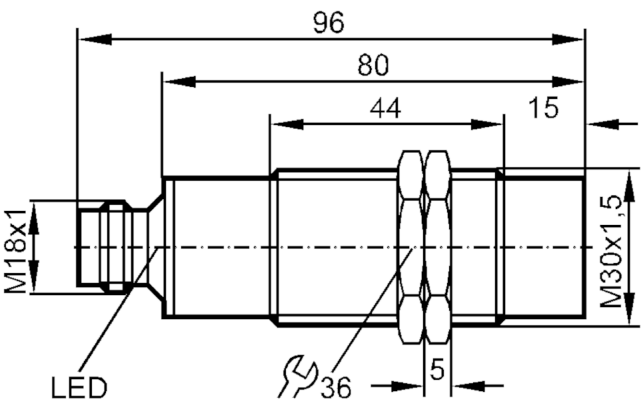

製品特性		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	15
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	15, (24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	250
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス



高周波誘導式近接センサ

IIA3015-ANKG/BS-301-ANS

接続

