




仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。





II5600

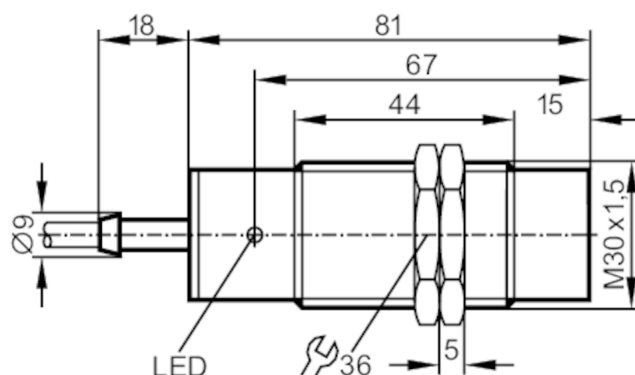

高周波誘導式近接センサ

IIA2015-FRKG/10m PPU

スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]		-10～10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
ねじ規格		M30 x 1.5
材質		真鍮 ニッケルメッキ, 検出面: PBT
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 10 m, PUR / PVC, 2 x 0.5 mm ²		
接続		

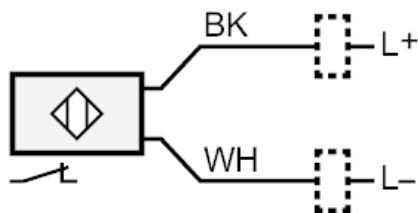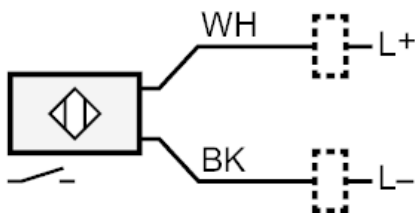

BK = 芯線色: 黒
WH = 白