




廃止品 - 参考資料

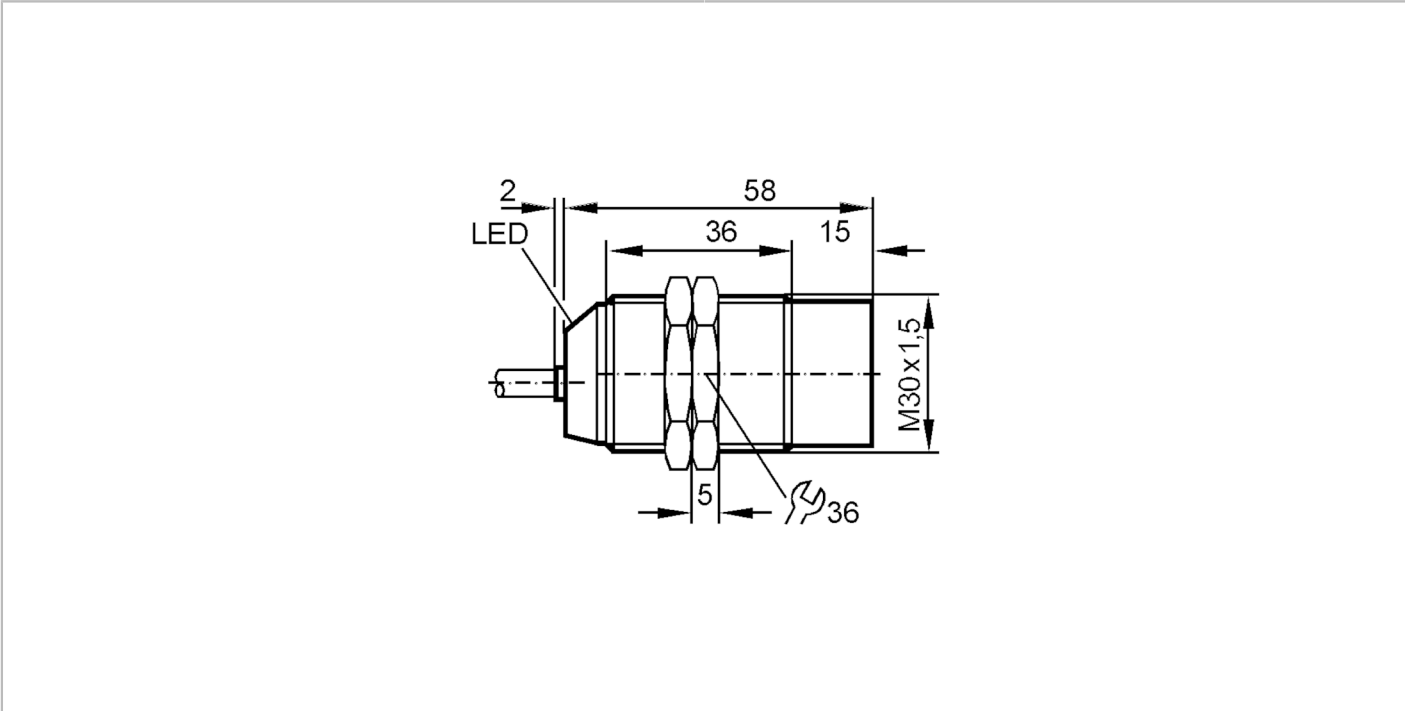

製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	22
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	< 15
保護クラス		II
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	100
短絡保護		—
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	22



高周波誘導式近接センサ

IIK3022-BPKG/0,31M RT

検出距離	[mm]	22 ± 10 %
設定距離	[mm]	0～17.6

精度 / 誤差

修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1～15	
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10	

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～70
保護構造	IP 67	

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB

機械的仕様

外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法 [mm]	M30 x 1.5	
ねじ規格	M30 x 1.5	
材質	真鍮 白銅コーティング, PBT	

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
	動作	1 x LED, 緑

アクセサリ

付属品	ロックナット: 2
-----	-----------


備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 0.31 m, PUR, 3 x 0.75 mm²

接続

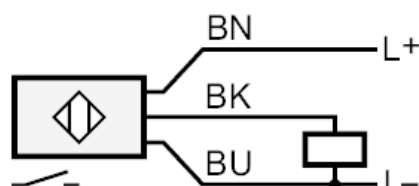

芯線色：
 BN = 茶
 BU = 青
 BK = 黒