




廃止品 - 参考資料

代替品: II5479

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

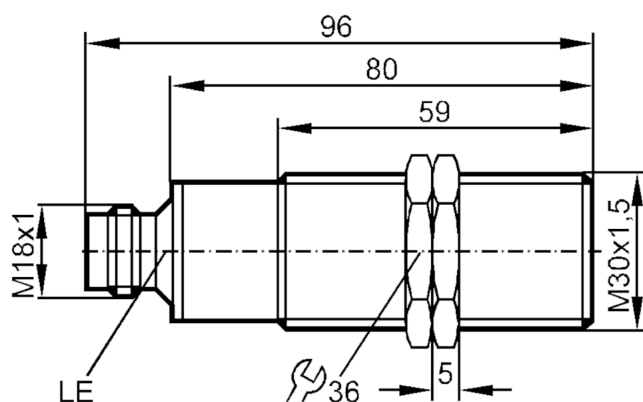

製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	10
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~30
消費電流	[mA]	7, (24 V)
逆接続保護		—

出力

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	50
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

定格検出距離	[mm]	10
--------	------	----



高周波誘導式近接センサ

IIA3010LBPKG/V4A/BS-301-APS

検出距離	[mm]	10 ± 10 %
設定距離	[mm]	0〜8.1
精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1〜15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10〜10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25〜80
保護構造	IP 67	
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み可	
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5
ねじ規格	M30 x 1.5	
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), PBT	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続 - プラグ		

コネクタ式: 1 x M18, コーディング: A



接続

