

II5312


高周波誘導式近接センサー

II-3015-BNKG



Article no longer available - archive entry

推奨代替品: II5436 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。 - 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

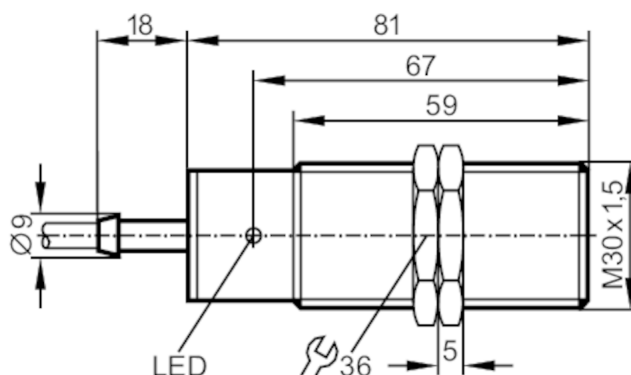

製品特性

電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルクローズ
定格検出距離	[mm]	15
外装		ネジ切り形
寸法図	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
消費電流	[mA]	15, (24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		有

出力

電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルクローズ
スイッチング出力、スイッチング出力 内部電圧降下(最大) DC	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	250
短絡保護		有
短絡保護		有 (パルス式)
過負荷保護回路		有

監視範囲

定格検出距離	[mm]	15
検出距離	[mm]	15 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~12.1

II5312



高周波誘導式近接センサー

II-3015-BNKG

精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2	
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1~15	
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10~10	
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	-25~80	
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	class B
機械的仕様		
外装	ネジ切り形	
取付け	埋込み不可	
寸法図 [mm]	M30 x 1.5 / L = 81	
配管接続、接圧部、ネジ切り形	M30 x 1.5	
材質	PBT	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
アクセサリ (同梱)	ロックナット: 2	
備考		
梱包数	1 個	

II5312




高周波誘導式近接センサー

II-3015-BNKG

電気接続

ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.5 mm²

接続

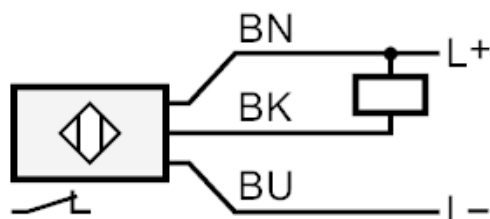

芯線色:

BN = 茶
BU = 青
BK = 黒

Article no longer available - archive entry

推奨代替品: II5436 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。 - 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。