




廃止品 - 参考資料

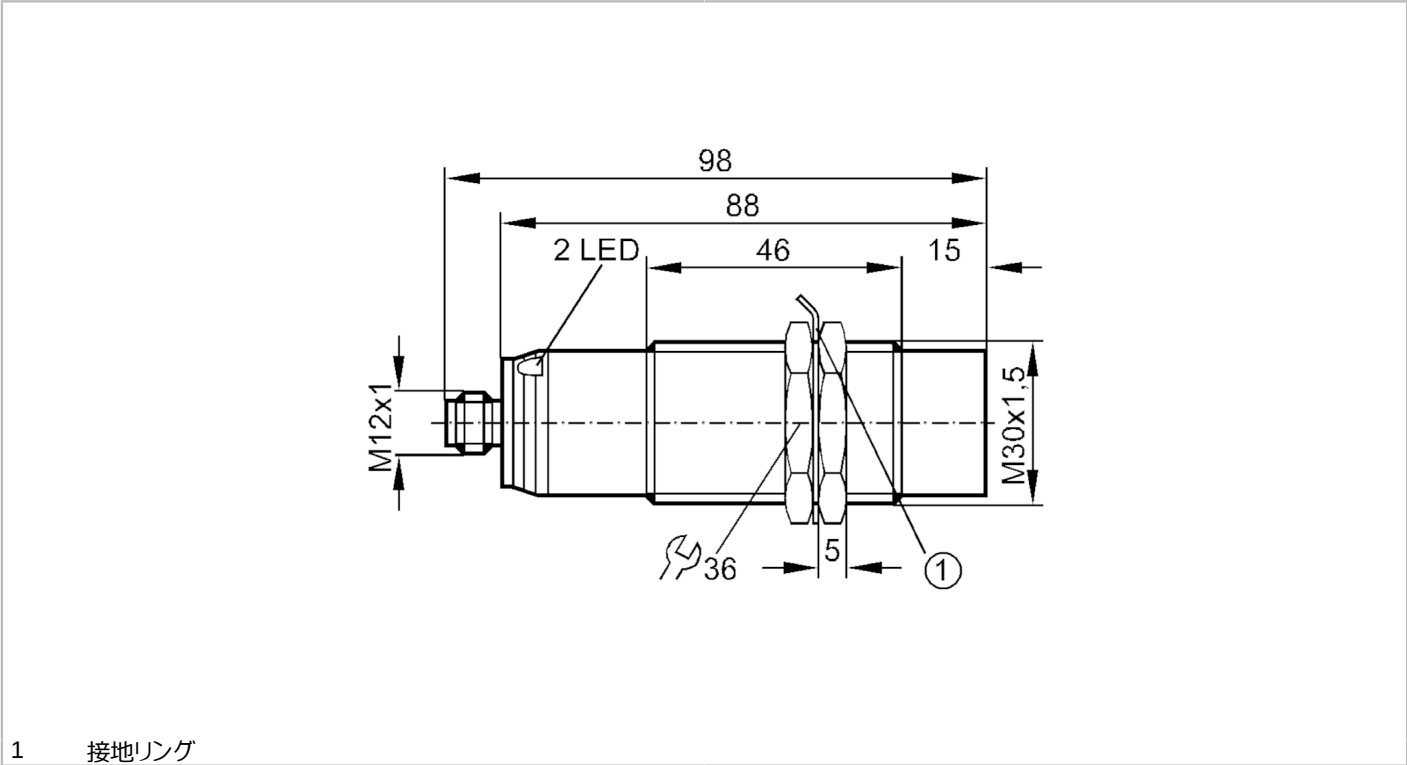

製品特性		
電気仕様		AS-i
定格検出距離	[mm]	4～10
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5
アプリケーション		
特長		設定表示
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 20～32
消費電流	[mA]	50
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		AS-i
応答周波数 (DC)	[Hz]	40
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	4～10
感度調整		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67



静電容量式近接センサ

KIA2010-ASI /US-100

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
AS-i仕様		
I/O コンフィグレーション	[hex]	1
ID コード	[hex]	F
AS-i 認証		00501
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5
ねじ規格		M30 x 1.5
材質		真鍮 ニッケルメッキ, PBT
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	設定アシスト	1 x LED, 赤
設定表示		有
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
		調整ドライバー: 1
備考		
備考		安定検出範囲: Snの約10 - 80%
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

