




廃止品 - 参考資料

代替品: KI6000

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

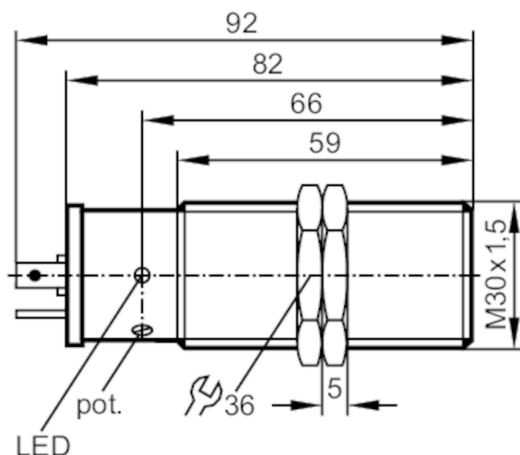

製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
定格検出距離 [mm]	3~15
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M30 x 1.5 / L = 92

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~36
消費電流 [mA]	13, (24 V)
保護クラス	III
逆接続保護	有

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	250
応答周波数 (DC) [Hz]	40
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

監視範囲

定格検出距離 [mm]	3~15
感度調整	有
工場出荷設定 [mm]	15



静電容量式近接センサ

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 65
ノイズ耐性型		有, (高周波ノイズ耐性型)
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
重量	[g]	102.6
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 92
ねじ規格		M30 x 1.5
材質		PBT
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2 調整ドライバー: 1
備考		
梱包数		1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x バルブ プラグタイプA DIN (DIN EN 175301-803)



接続

