


KN5115



静電容量式近接センサ
KNM18NUKFPKG

廃止品 - 参考資料

代替品: KG5069
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

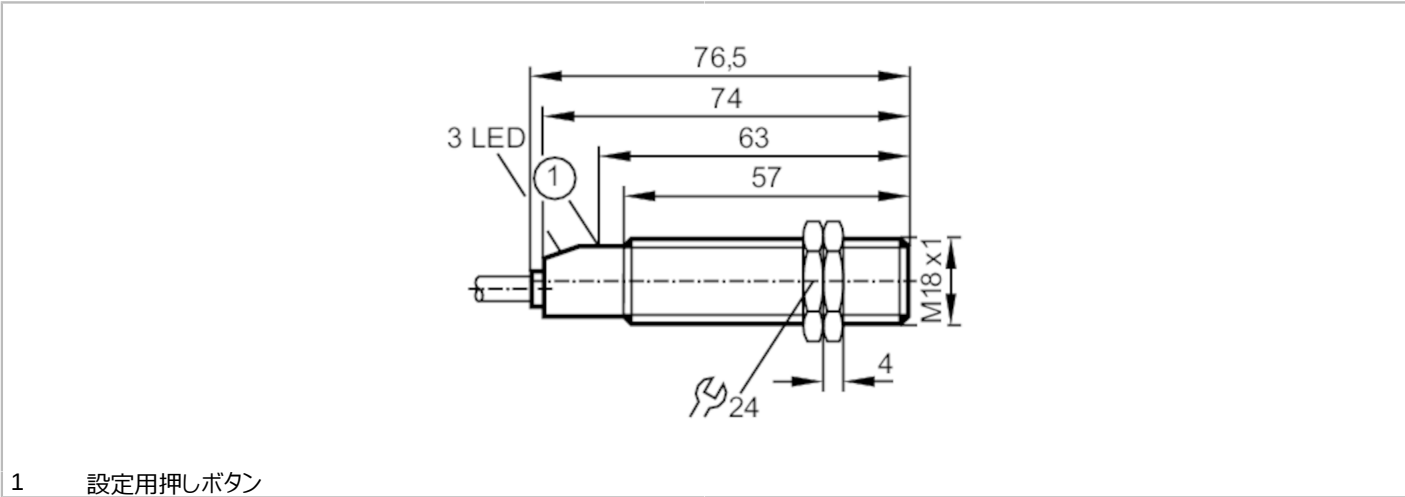

製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 76.5
アプリケーション		
媒体		粉体, 液体, 油, クーラント
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
消費電流	[mA]	17, (24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	5
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 65

KN5115



静電容量式近接センサ
KNM18NUKFPKG

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 76.5
ねじ規格	M18 x 1	
材質	PP (ポリプロピレン) 黒	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
	機能	1 x LED, 赤
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.34 mm ²		
接続		

