


KT5001



タッチセンサ

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

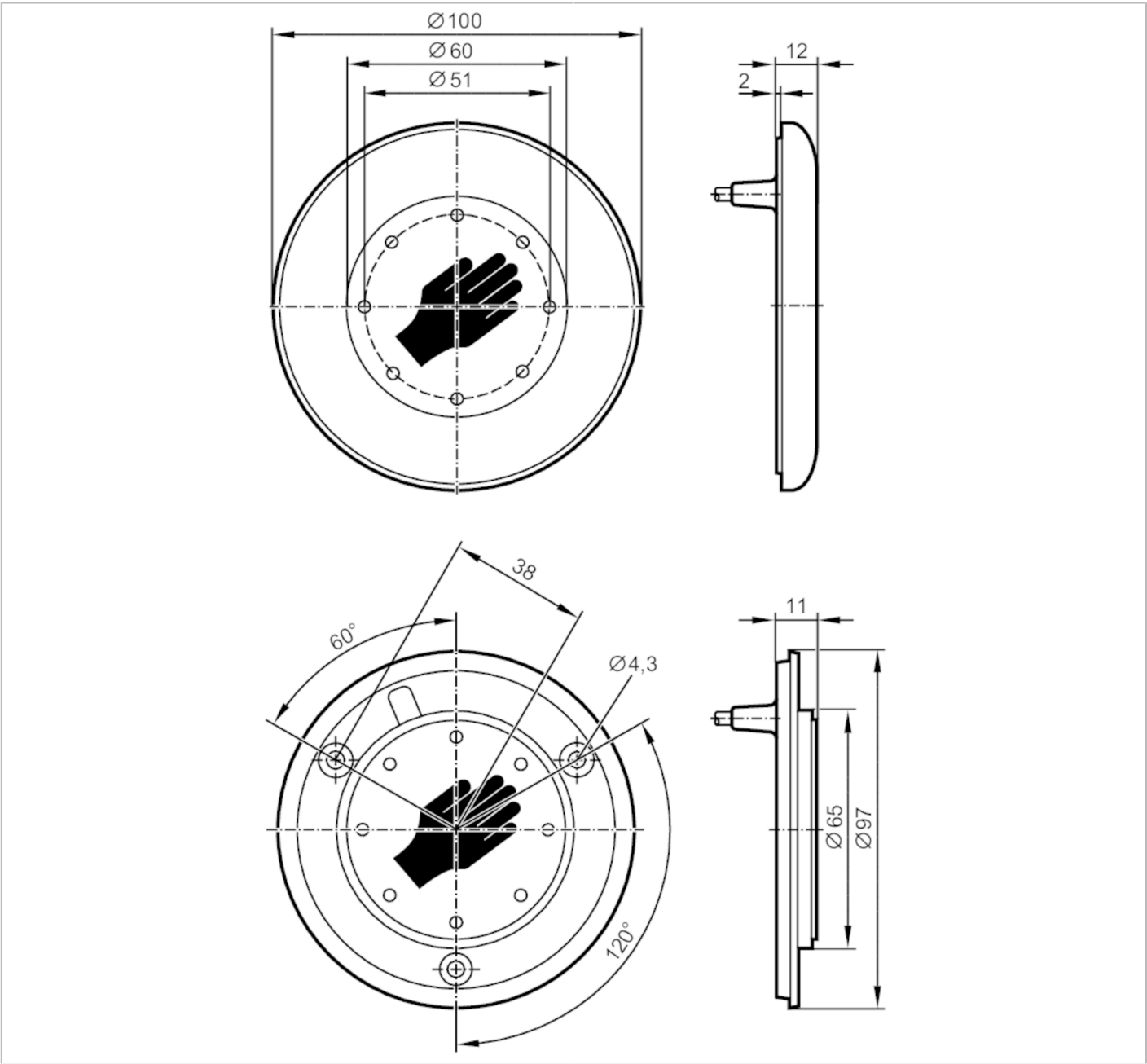

製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	Ø 100 / L = 11
アプリケーション		
動作原理		ダイナミック
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 12～30
消費電流	[mA]	30
保護クラス		III

KT5001



タッチセンサ

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	500
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
出力信号長	[ms]	300
応答時間		
応答時間	[ms]	35
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67, IP 69K, (前面)
試験 / 認証		
MTTF	[年]	391
機械的仕様		
重量	[g]	160
外形寸法	[mm]	Ø 100 / L = 11
材質		タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV 透 明, 外装: PC/ABS 黒, カラーリング: PC/ABS 緑
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	8 x LED, 赤
	動作	8 x LED, 緑
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)		その他の色もご用意
備考		
梱包数		1 個

KT5001




タッチセンサ

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR

接続

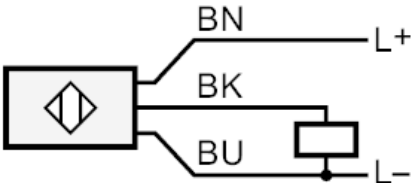

BK = 芯線色 : 黒
BN = 茶
BU = 青