


KT5005



タッチセンサ

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

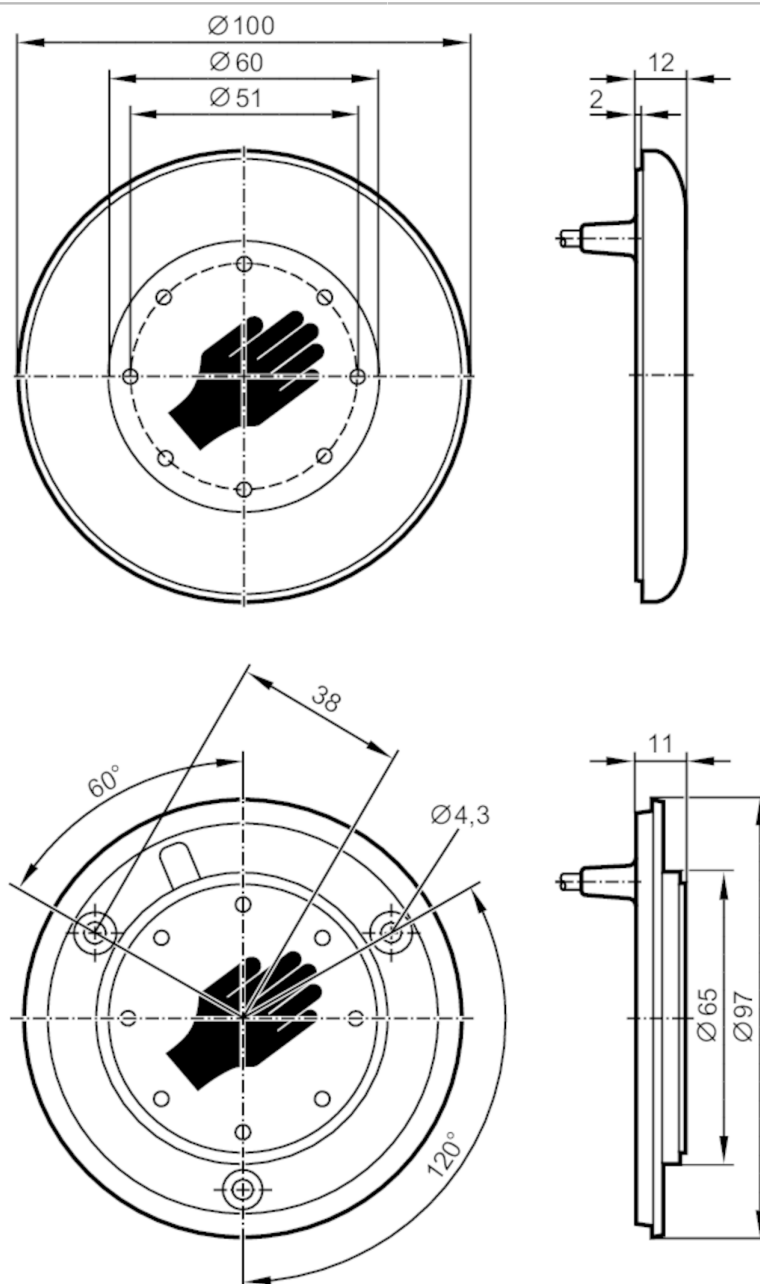

製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	Ø 100 / L = 11

アプリケーション

動作原理	スタティック
------	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 12~30
消費電流 [mA]	30
保護クラス	III

KT5005



タッチセンサ

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	500
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
応答時間		
応答時間	[ms]	35
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67, IP 69K, (前面)
試験 / 認証		
MTTF	[年]	394
機械的仕様		
重量	[g]	158.5
外形寸法	[mm]	Ø 100 / L = 11
材質		タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV 透明, 外装: PC/ABS 黒, カラーリング: PC/ABS 緑
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	8 x LED, 赤
	動作	8 x LED, 緑
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)		その他の色もご用意
備考		
梱包数		1 個

KT5005




タッチセンサ

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR

接続

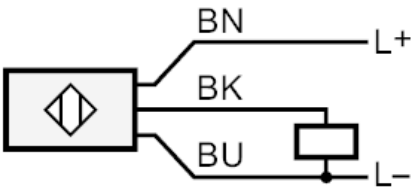

1	茶
3	青
4	黒