


KT5007



タッチセンサ

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M

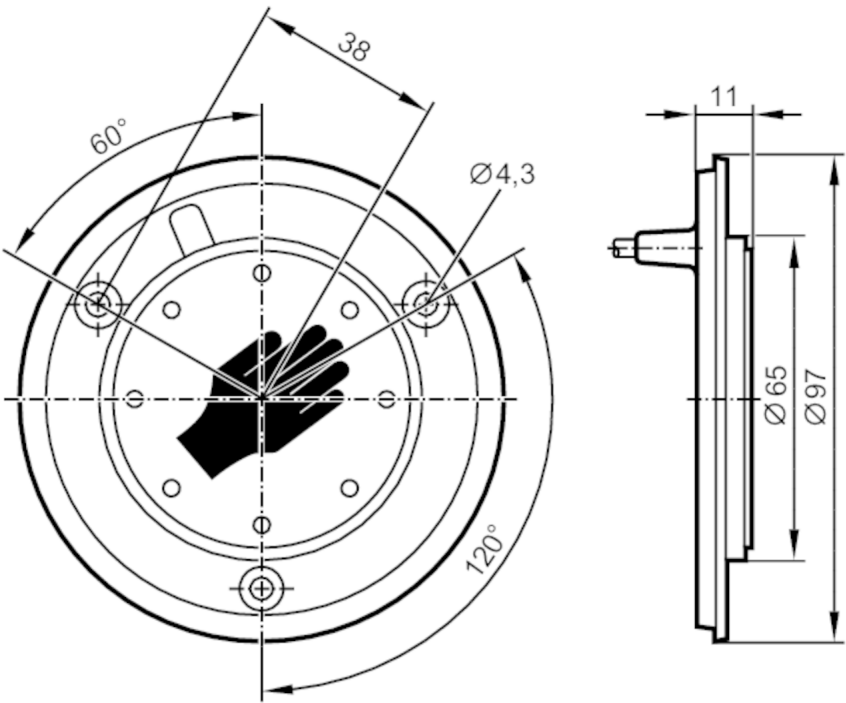

製品特性		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	Ø 96.9 / L = 11
アプリケーション		
動作原理		ダイナミック
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 12～30
消費電流	[mA]	30
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	500
出力		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
出力信号長	[ms]	300
応答時間		
応答時間	[ms]	35

KT5007



タッチセンサ

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67, IP 69K, (前面)
試験 / 認証		
MTTF	[年]	418
機械的仕様		
重量	[g]	115.5
外形寸法	[mm]	Ø 96.9 / L = 11
材質		タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV 透明, 外装: PC/ABS 黒
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	8 x LED, 赤
	動作	8 x LED, 緑
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)		その他の色もご用意
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		
ケーブル: 0.3 m, PUR		
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A		



接続

