


KT5020



タッチセンサ

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M

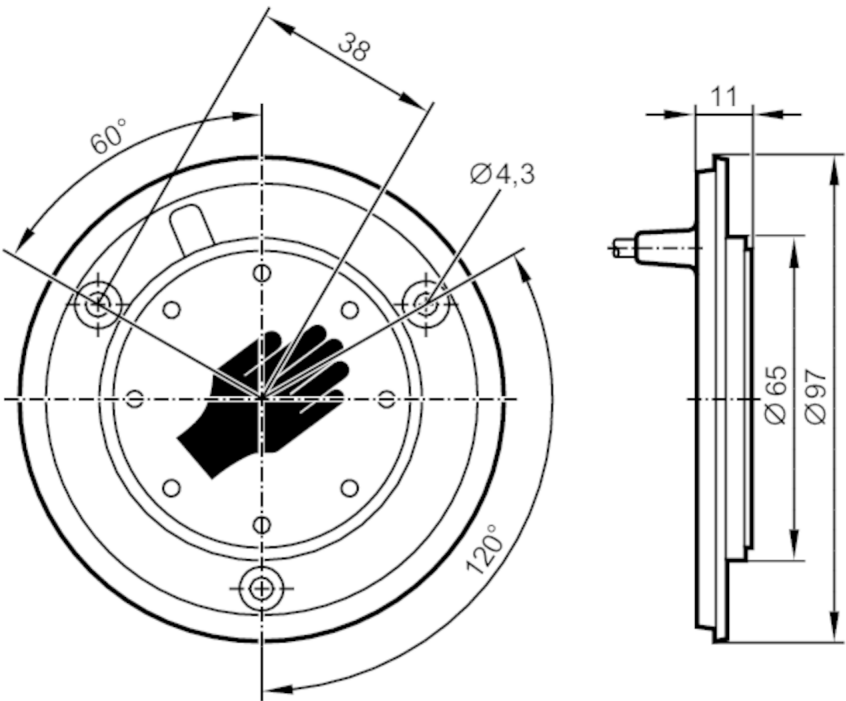

製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	Ø 96.9 / L = 11
アプリケーション		
動作原理		ダイナミック
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 12～30
消費電流	[mA]	30
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	500
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
出力信号長	[ms]	300
応答時間		
応答時間	[ms]	35

KT5020



タッチセンサ

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67, IP 69K, (前面)

機械的仕様		
重量	[g]	136.5
外形寸法	[mm]	Ø 96.9 / L = 11
材質		タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV 透明, 外装: PC/ABS 黒

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	8 x LED, 赤
	機能	8 x LED, 緑 PIN2から起動可能

アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	その他の色もご用意

備考	
梱包数	1 個

電気接続	
ケーブル: 0.3 m, PUR	

電気接続 - プラグ	
------------	--

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続	
----	--

