


KT5101



照光ボタンスイッチ
KTMDF-K-RBPKG/0,3M

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: KT5111
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

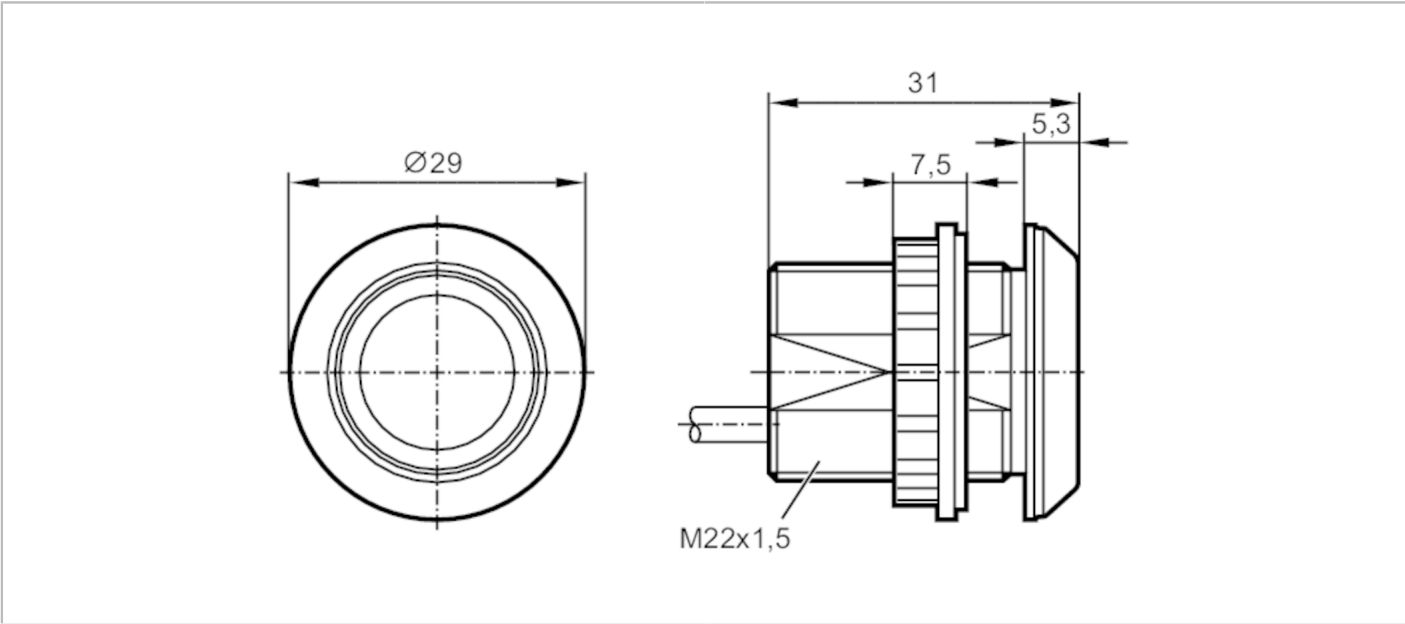

製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	Ø 29 / L = 31
アプリケーション		
動作原理		ダイナミック
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 12～30
消費電流	[mA]	30
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	500
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
出力信号長	[ms]	300
応答時間		
応答時間	[ms]	35


KT5101



照光ボタンスイッチ

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 65, IP 67, IP 69K, (前面)
試験 / 認証		
MTTF	[年]	352
機械的仕様		
重量	[g]	40.5
外形寸法	[mm]	Ø 29 / L = 31
材質		PA 6.6-GF30 黒, タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 1
		ガスケット: 1
アクセサリ (別売り)		シンボルマーク付きプレート
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 0.3 m, PUR		
接続		

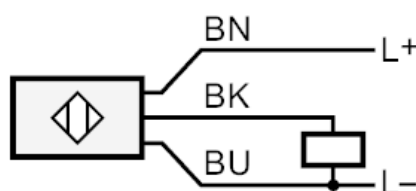

芯線色:
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青