


KT5111



照光ボタンスイッチ
KTMDF-KGRBPKG/2M

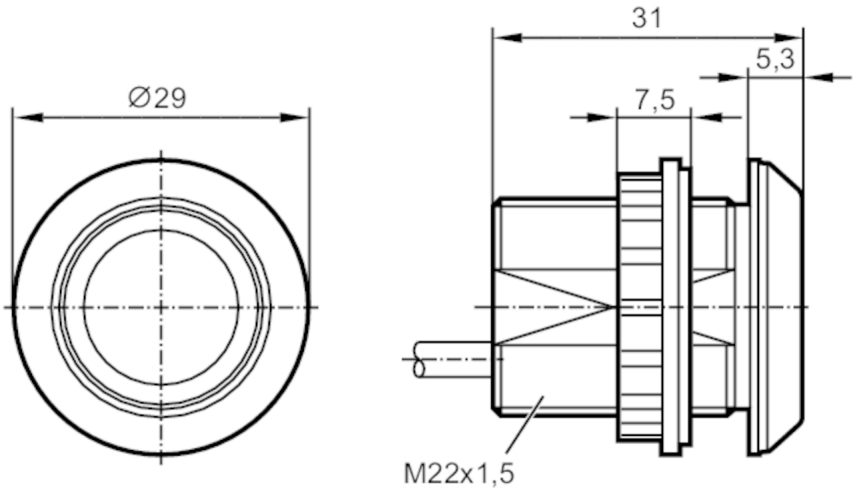


製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	Ø 29 / L = 31
アプリケーション		
動作原理		ダイナミック
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 12～30
消費電流	[mA]	30
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	500
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
出力信号長	[ms]	300
応答時間		
応答時間	[ms]	35
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 65, IP 67, IP 69K, (前面)
試験 / 認証		
EMC	IEC 61000-4	

KT5111



照光ボタンスイッチ
KTMDF-KGRBPKG/2M

MTTF	[年]	531
機械的仕様		
重量	[g]	98.5
外形寸法	[mm]	Ø 29 / L = 31
材質	PA 6.6-GF30 黒, タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
	機能	1 x LED, 緑トリガ可能
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 1	
	ガスケット: 1	
アクセサリ (別売り)	シンボルマーク付きプレート	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR		
接続		

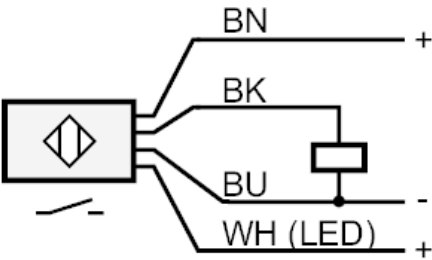

BK =	芯線色 :	黒
BN =		茶
BU =		青
WH =		白