


KT5113



照光ボタンスイッチ
KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

廃止品 - 参考資料

代替品: KT6101
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

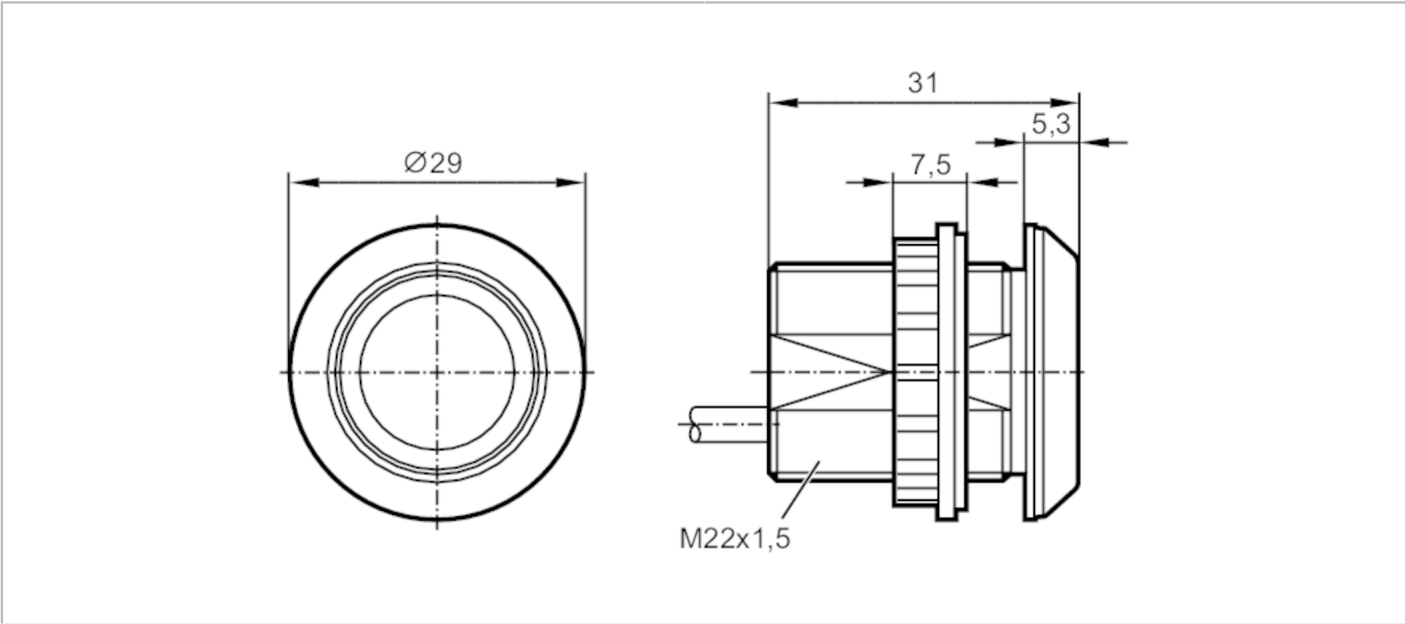

製品特性		
電気仕様		PNP, (ピン2により出力)
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	Ø 29 / L = 31
アプリケーション		
動作原理		双安定型
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 12~30
消費電流	[mA]	30
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	500
出力		
電気仕様		PNP, (ピン2により出力)
出力機能		ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
応答時間		
応答時間	[ms]	35

KT5113



照光ボタンスイッチ

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 65, IP 67, IP 69K, (前面)
機械的仕様		
重量	[g]	54
外形寸法	[mm]	Ø 29 / L = 31
材質		PA 6.6, タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 1 ガスケット: 1
アクセサリ (別売り)		シンボルマーク付きプレート
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		
ケーブル: 0.3 m, PUR		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A		



接続

