

KT5320



照光ボタンスイッチ

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	Ø 32 / L = 31

アプリケーション

動作原理	スタティック
------	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 12~30
消費電流 [mA]	30
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	500

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC) [mA]	200
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

応答時間

応答時間 [ms]	35
-----------	----

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40~85
保護構造	IP 65, IP 67, IP 69K, (前面)

試験 / 認証

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------

機械的仕様

重量 [g]	117
--------	-----


KT5320



照光ボタンスイッチ

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

外形寸法	[mm]	Ø 32 / L = 31	
材質	外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV		
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤	
	機能	1 x LED, 緑トリガ可能 優先スイッチング	
アクセサリ			
付属品	ロックナット: 1		
	ガスケット: 1		
アクセサリ (別売り)	シンボルマーク付きプレート		
備考			
梱包数	1 個		
電気接続			
ケーブル: 2 m, PUR			
接続			

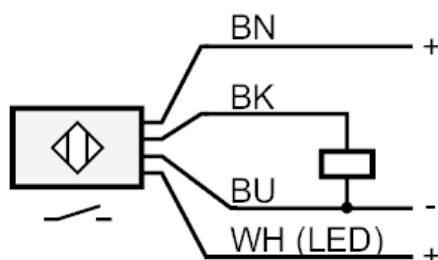

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白