


KT5350



照光ボタンスイッチ

KTMBF-ERGBPKG/2M

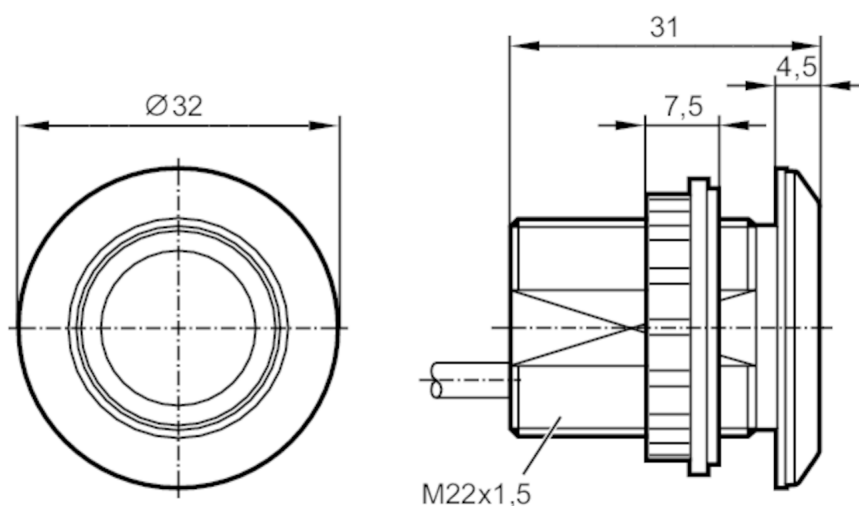

製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	Ø 32 / L = 31

アプリケーション

動作原理	双安定型
------	------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 12～30
消費電流 [mA]	30
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	500

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC) [mA]	200
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

応答時間

応答時間 [ms]	35
-----------	----

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40～85
保護構造	IP 65, IP 67, IP 69K, (前面)

試験 / 認証

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------

機械的仕様


重量 [g]	119.5
--------	-------

KT5350



照光ボタンスイッチ
KTMBF-ERGBPKG/2M

外形寸法	[mm]	Ø 32 / L = 31	
材質	外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV		
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	1 x LED, 緑	
	機能	1 x LED, 赤トリガ可能	
アクセサリ			
付属品	ロックナット: 1		
	ガスケット: 1		
アクセサリ (別売り)	シンボルマーク付きプレート		
備考			
梱包数	1 個		
電気接続			
ケーブル: 2 m, PUR			
接続			

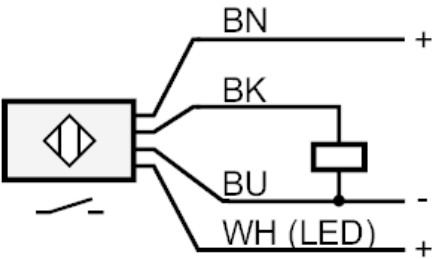

芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
YE = 黄色