


MF5003

マグネットセンサ
MFA3060-ANKG



廃止品 - 参考資料

代替品: MFS202
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

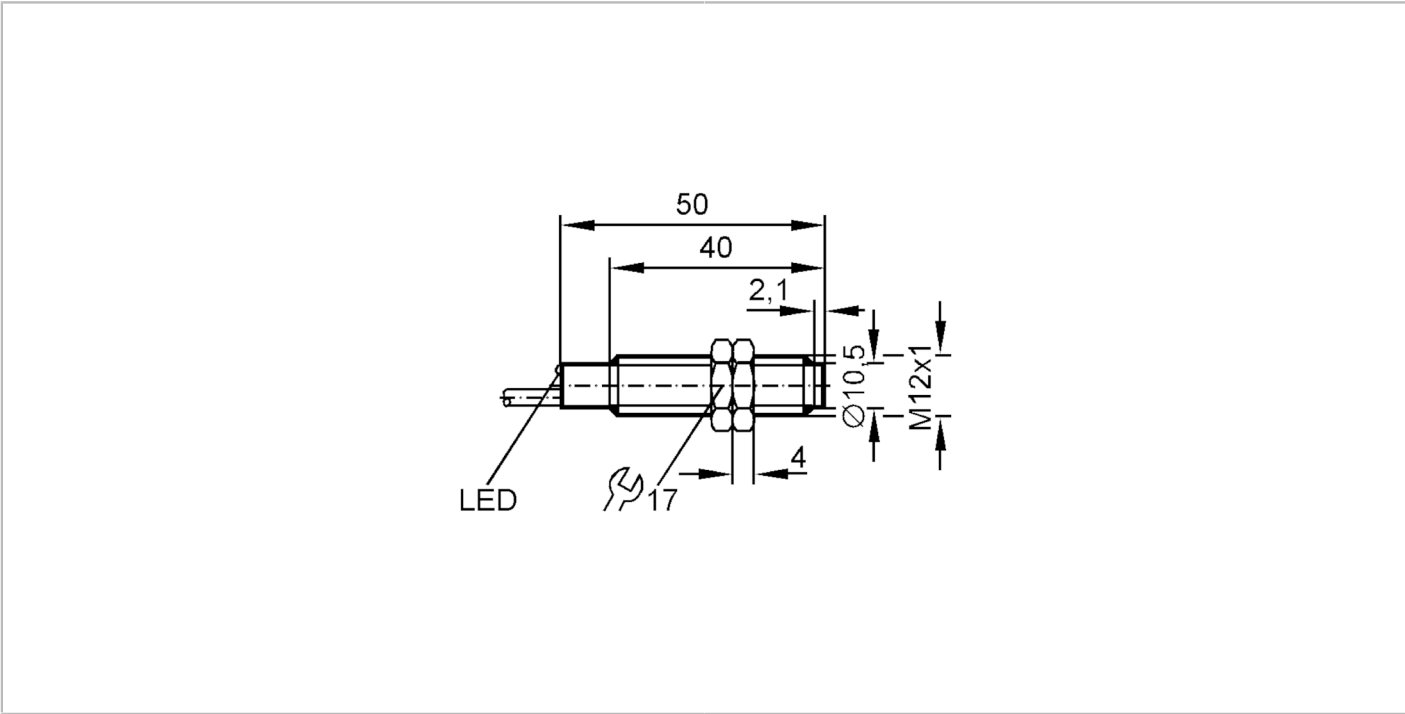

製品特性		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	60, (磁石 M 4.0)
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	< 10
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	2
出力		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	5000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス


MF5003



マグネットセンサ

MFA3060-ANKG

過負荷保護回路	有	
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	60, (磁石 M 4.0)
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～10
繰返し精度	[検出距離に対する%]	1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～75
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
衝撃耐性 / 振動耐性	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
外形寸法	[mm]	M12 x 1
ねじ規格	M12 x 1	
材質	真鍮 ニッケルメッキ, 樹脂外装	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0.25 mm²		
接続		

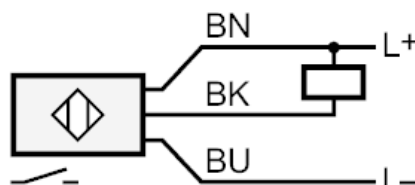

BN =	芯線色:
BU =	茶
BK =	青
	黒