


MK5058



Tスロットシリンダセンサ

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

廃止品 - 参考資料

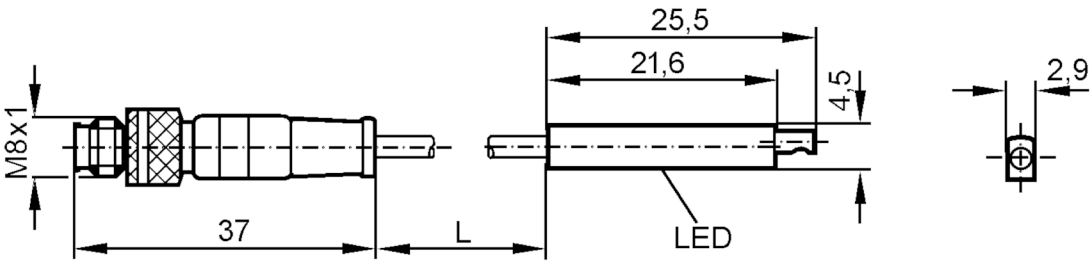

製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	4.5 x 25.5 x 2.9
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 12
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	1
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	3.1
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	10000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
磁気感度	[mT]	2.5
ターゲット移動速度	[m/s]	< 5

MK5058



Tスロットシリンダセンサ

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

精度 / 誤差

ヒステリシス	[mm]	1~2
繰返し精度	[mm]	0.1

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
衝撃耐性 / 振動耐性		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

機械的仕様

検出面		前面、正面、前部、フロント
円筒形		Cスロットシリンダ
外形寸法	[mm]	4.5 x 25.5 x 2.9
材質		LCP

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
----	----------	-------------

備考


梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ケーブル: 0.5 m, PUR

電気接続 - プラグ

 コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: ナールナット, 回転可能



接続

