


MK5329



Cスロットシリンダセンサ

MKC3020-BPKG/A/ZH

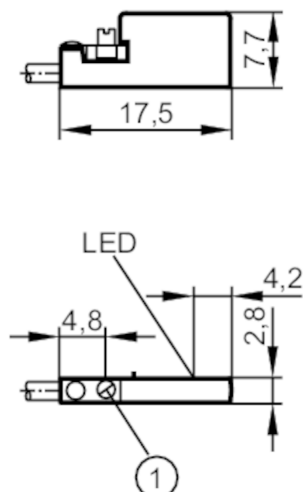

1 固定用金具



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	17.5 x 2.8 x 7.7

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 10
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	30

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	5000
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

監視範囲

磁気感度 [mT]	2
ターゲット移動速度 [m/s]	> 10

精度 / 誤差

ヒステリシス [mm]	1
繰返し精度 [mm]	< 0.2

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~85
-------------	--------


MK5329



Cスロットシリンダセンサ

MKC3020-BPKG/A/ZH

保護構造		IP 65, IP 67	
試験 / 認証			
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V	
	EN 55011	クラスB	
MTTF	[年]	2064	
UL規格認証	UL認証番号	C008	
機械的仕様			
重量	[g]	17.9	
取付け		埋込み不可	
円筒形		Cスロットシリンダ	
外形寸法	[mm]	17.5 x 2.8 x 7.7	
材質		外装: PA, 固定用金具: ステンレス	
締付トルク	[Nm]	< 0.24	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.08 mm ²			
接続			

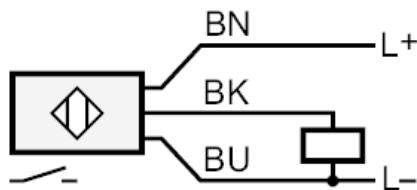

芯線色：
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青