


MK5350



Cスロットシリンダセンサ

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X

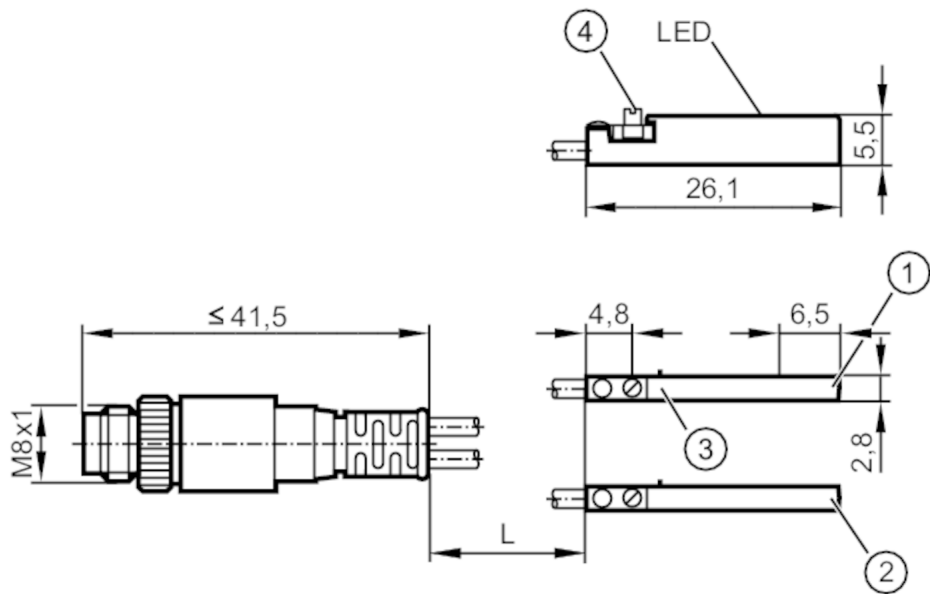

- 1 センサ 1
- 2 センサ 2
- 3 検出面
- 4 固定用金具



製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	26.1 x 2.8 x 5.5
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 10
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	30
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	5000
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
監視範囲		
磁気感度	[mT]	2
ターゲット移動速度	[m/s]	> 10
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[mm]	1

MK5350



Cスロットシリンダセンサ

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X

繰返し精度	[mm]	< 0.2
-------	------	-------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～85
--------	------	--------

保護構造		IP 65, IP 67
------	--	--------------

試験 / 認証

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB

機械的仕様

重量	[g]	14.9
----	-----	------

取付け		埋込み可
-----	--	------

円筒形		Cスロットシリンダ
-----	--	-----------

外形寸法	[mm]	26.1 x 2.8 x 5.5
------	------	------------------

材質		外装: PA, 固定用金具: ステンレス
----	--	----------------------

締付トルク	[Nm]	< 0.24
-------	------	--------

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
----	----------	-------------


備考

梱包数		1 個
-----	--	-----


電気接続 - プラグ

ケーブル: 0.3 m, PUR

 コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: ナールナット, 回転可能



接続

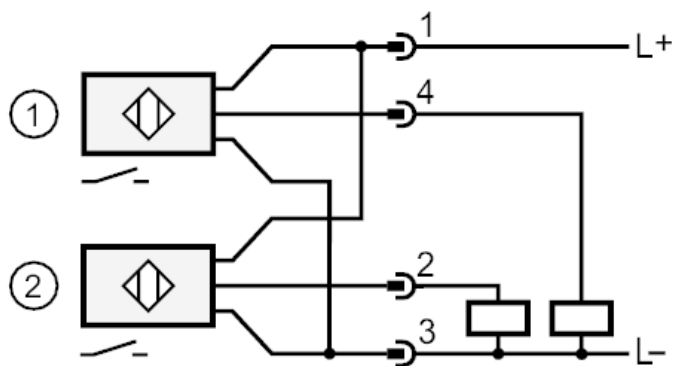

- 1: センサ 1
2: センサ 2